

Spannhebel

24430.0040



Produktbeschreibung

Werkstoff


Hebel

- Stahl, brüniert

Kugelknopf

- Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319


Maßzeichnung

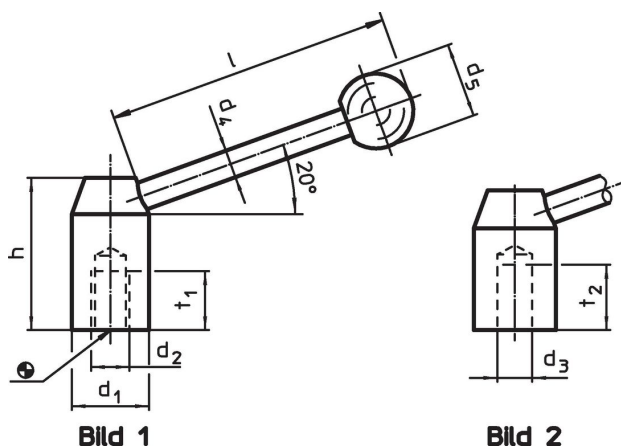

Bestellinformationen

Abmessungen							Art.-Nr.
d ₁	d ₃ H7	d ₄	d ₅	h	l	t ₂	
[mm]							[g]
mit glatter Bohrung – Bild 2, Stahl							
28	12	12	30	47	108	23	24430.0040

Anwendungsbeispiel

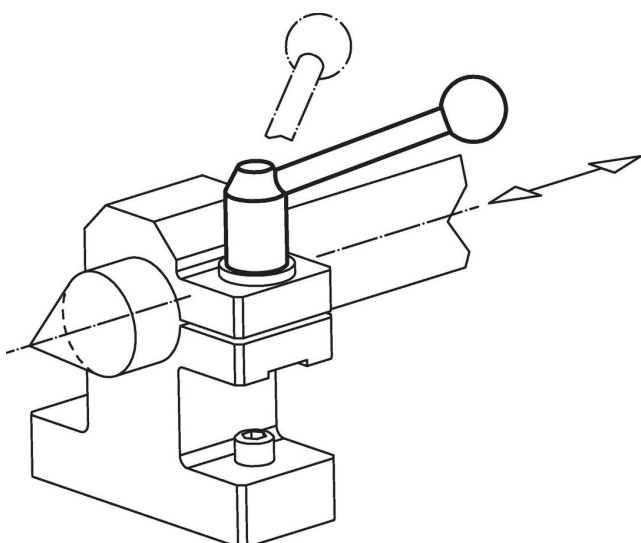

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.