

## Verstellbare Spannhebel

24440.0428



## Produktbeschreibung

## Werkstoff

## Hebel

- Stahl, brüniert

## Innenteile

- Stahl, brüniert, Güte 5.8

## Schraube

- Stahl, brüniert, Güte 5.8

## Kugelknopf

- Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

## Bedienung


Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

## Weiterführende Informationen

## Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

## Maßzeichnung

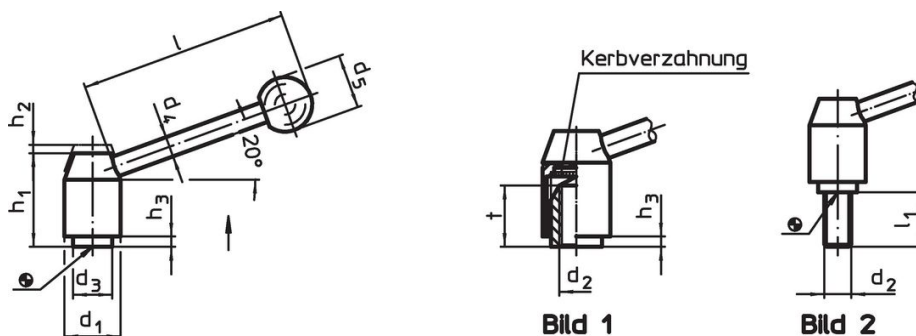

## Bestellinformationen

| Abmessungen                  |                |                |                |                |                |                |                |                |        |  | Art.-Nr.   |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l<br>~ |                                                                                       |            |
| [mm]                         |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                                                                                       |            |
| mit Schraube – Bild 2, Stahl |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                                                                                       |            |
| 33                           | M16            | 63             | 23             | 12             | 32             | 55             | 5.5            | 6              | 124    | 461                                                                                   | 24440.0428 |

## Compliance

## RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

## Enthält SVHC-Stoffe &gt;0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

## Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.