

Verstellbare Spannhebel

24440.0621



Produktbeschreibung

Werkstoff

Hebel

- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Innenteile

- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf

- Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Bedienung


Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Maßzeichnung

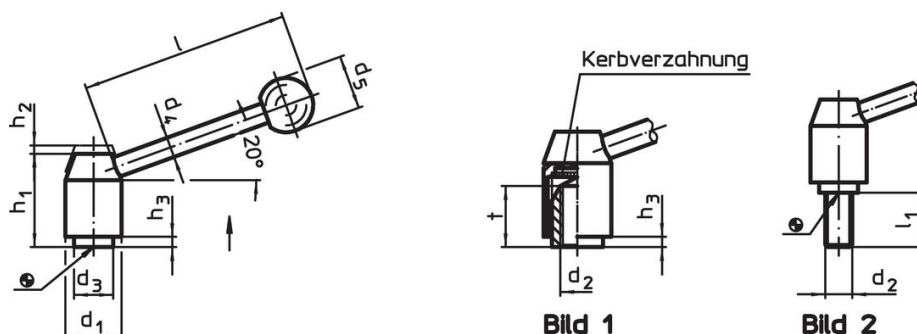

Bestellinformationen

Abmessungen											Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l	t min.		
[mm]										[g]	
mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl											
28	M10	19	12	30	48,5	4,5	4,5	110	17	255	24440.0621

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.