

Knöpfe

24520.0106



Produktbeschreibung

Werkstoff

- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Maßzeichnung

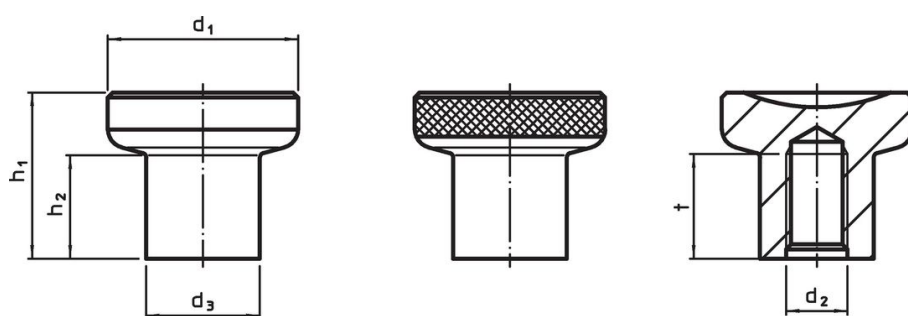



Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen							Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.		
[mm]							[g]
ohne Rändel – Bild 1, Rostfreier Stahl							
25	M8	14,5	22,5	14	12	38	24520.0106

Anwendungsbeispiel

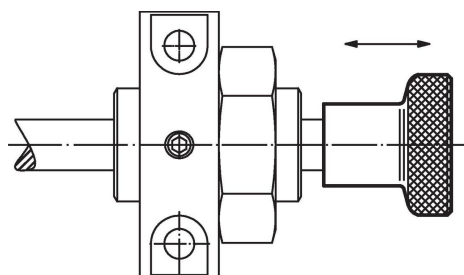

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.