

Knöpfe

24520.0122



Produktbeschreibung

Werkstoff

- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Maßzeichnung

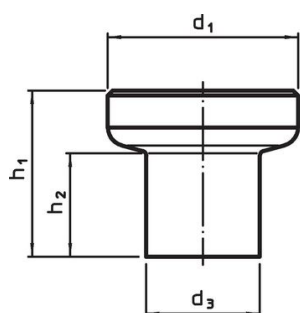


Bild 1


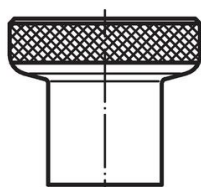



Bild 2

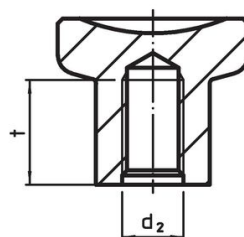

Bestellinformationen

Abmessungen							Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	[g]	
[mm]							
mit Rändel – Bild 2, Rostfreier Stahl							
21	M4	12,5	18	10,5	10	26	24520.0122

Anwendungsbeispiel

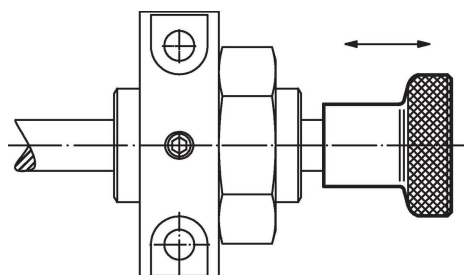

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.