Kugelknöpfe • DIN 319 24560.0150



Produktbeschreibung

Die Kugelknöpfe nach DIN 319 sind nahtlos und poliert.

Werkstoff

Buchse

• Stahl, galvanisch verzinkt


Kugel

• DIN 7708 - Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Montage

Montagehinweis für Form M: Wird mit leichten Schlägen aufgetrieben, hält ohne Verkleben. Passung h9 für das Gegenstück genügt.


Maßzeichnung

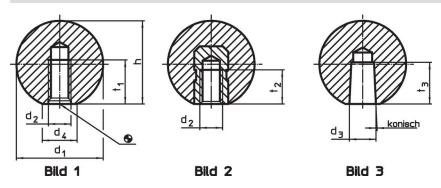

Bestellinformationen

Abmessungen						Ĭ	ArtNr.
d ₁	d ₂	d ₄	h	t ₂	max.		
~ ~ min. [mm]					[°C]	[g]	
mit Gewindebuchse, Form E – Bild 2, schwarz							
50	M12	28	46	18	110	108	24560.0150

Anwendungsbeispiel

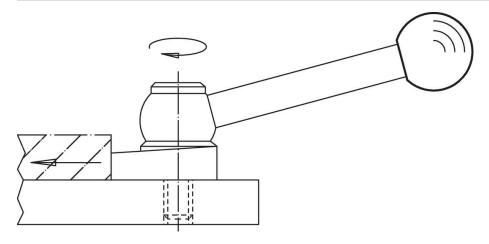

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 1.2.2024