

Viti con ghiera • DIN 653  
24770.0174



Descrizione prodotto

Le viti sono realizzate di pezzo con filetto a tutta lunghezza (secondo DIN - es. A).

Materiale


- Acciaio, brunito, classe 5.8

Maggiori informazioni

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Disegno

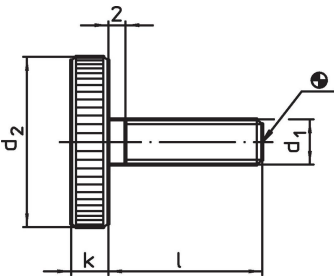

Caratteristiche

| Dimensioni     |    |                |   |  | Codice     |
|----------------|----|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l  | d <sub>2</sub> | k |                                                                                      |            |
| [mm]           |    |                |   |                                                                                      |            |
| Acciaio        |    |                |   |                                                                                      |            |
| M10            | 25 | 36             | 8 | 72                                                                                   | 24770.0174 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.