

Gummi-Metall-Puffer  
25150.0110



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert


Maßzeichnung

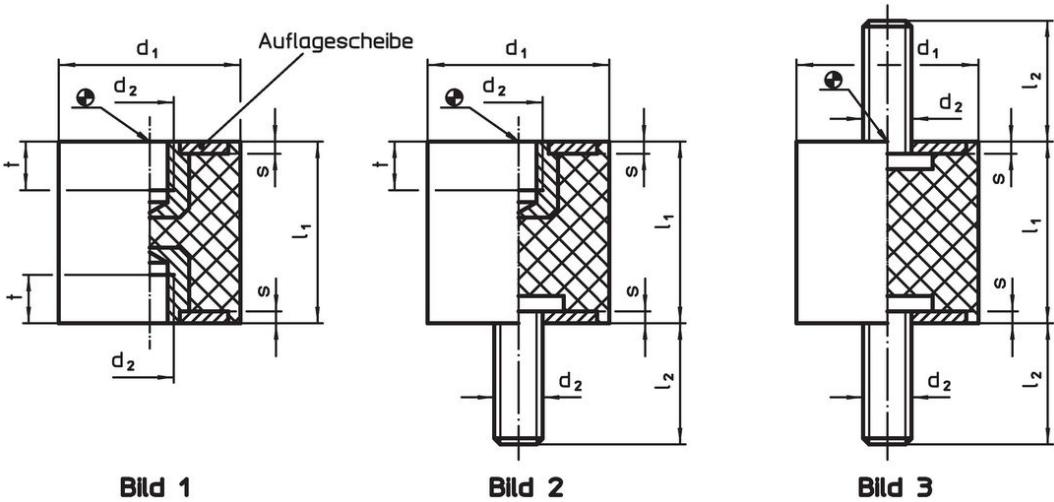


Bestellinformationen

| Abmessungen                            |                |                |                |     |   | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg |  |      |  | Art.-Nr.   |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|---|-------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                         | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | s   | t | ~           | max.          | ~        | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| ±1,5                                   | ±1,5           |                |                |     | ~ |             |               |          |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| [mm]                                   |                |                |                |     |   | [N/mm]      | [N]           | [mm]     | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| mit Innengewinde und Schraube – Bild 2 |                |                |                |     |   |             |               |          |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 15                                     | 20             | M4             | 10             | 1,4 | 4 | 30          | 150           | 5        | -30                                                                                   | 80   | 7,6                                                                                   | 25150.0110 |

Anwendungsbeispiel

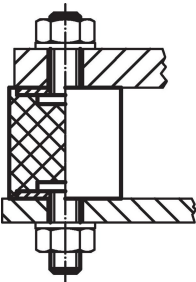

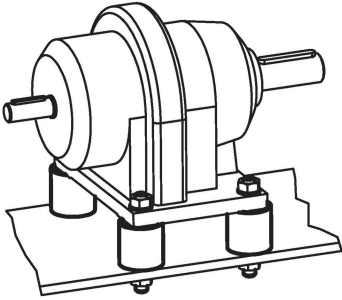

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.