

Anschläge • mit Anschraubgewinde  
EH 1586.



Produktbeschreibung

Werkstoff


Einsätze

- Hartmetall

Grundkörper

- Werkzeugstahl, gehärtet

Maßzeichnung

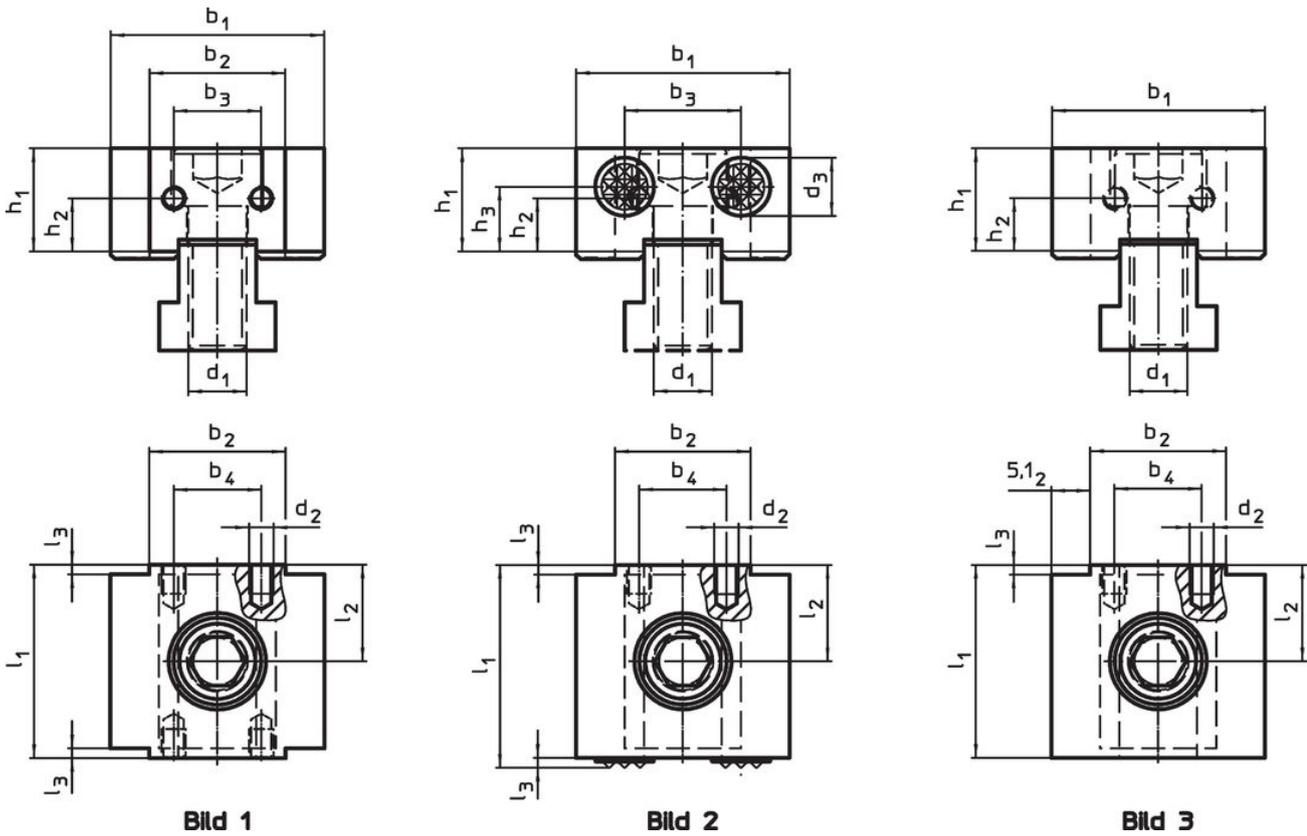

Bestellinformationen

Abmessungen													[g]	Art.-Nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub> -0,05	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>			
[mm]															
<b>Anschraubgewinde, beidseitig – Bild 1</b>															
M12	M5	-	40	20	2	44	28	18	18	21,4	11	11,0	379	1586.080	
<b>geriffelt und Anschraubgewinde – Bild 2</b>															
M12	M5	12	42	20	2	44	28	24	18	21,4	11	13,4	397	1586.081	
<b>plan und Anschraubgewinde – Bild 3</b>															
M12	M5	-	40	20	2	44	28	-	18	21,4	11	-	397	1586.082	

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.