

Kreuzgriffe • DIN 6335 Grauguss
EH 24620.**Produktbeschreibung**

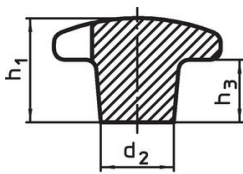
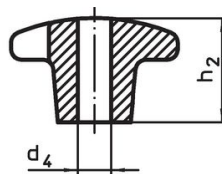
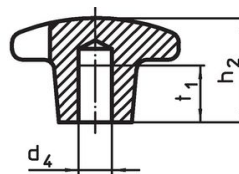
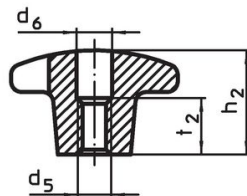
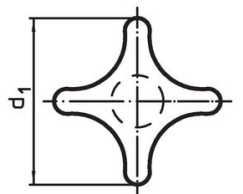
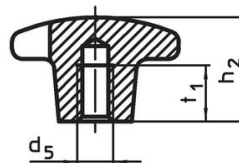
Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.
Sandgestrahlt oder gerommelt.

Werkstoff**Griff**

- Grauguss GG 20, blank

Weiterführende Informationen**Hinweise**

Sonderausführungen mit anderer Bohrung
oder veredelter Oberfläche werden auf
Bestellung gefertigt.

Maßzeichnung**Bild 1****Bild 2****Bild 3****Bild 4****Bild 5****Bestellinformationen**

Abmessungen											Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₄ H7	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁	t ₂		
[mm]											
Rohteil, Form A – Bild 1											
32	12	–	–	–	21	–	10	–	–	38	24620.0032
40	14	–	–	–	26	–	14	–	–	69	24620.0040
50	18	–	–	–	34	–	20	–	–	115	24620.0050
63	20	–	–	–	42	–	25	–	–	224	24620.0063
80	25	–	–	–	52	–	30	–	–	415	24620.0080
100	32	–	–	–	65	–	38	–	–	855	24620.0090
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2											
32	12	6	–	–	–	20	–	–	–	34	24620.0132
40	14	8	–	–	–	25	–	–	–	59	24620.0140
50	18	10	–	–	–	32	–	–	–	95	24620.0150
63	20	12	–	–	–	40	–	–	–	171	24620.0163
80	25	16	–	–	–	50	–	–	–	338	24620.0180
100	32	20	–	–	–	63	–	–	–	709	24620.0190
mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3											
32	12	6	–	–	–	20	–	12	–	36	24620.0232
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	61	24620.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	99	24620.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	195	24620.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	380	24620.0280
100	32	20	–	–	–	63	–	36	–	648	24620.0290

Abmessungen											Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₄ H7	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁	t ₂		
[mm]											
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4											
32	12	–	M 6	6,4	–	20	–	–	10	34	24620.0332
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	188	24620.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	97	24620.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	186	24620.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	339	24620.0380
100	32	–	M20	21,0	–	63	–	–	25	673	24620.0390
mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5											
32	12	–	M 6	–	–	20	–	12	–	35	24620.0432
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	56	24620.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	104	24620.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	199	24620.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	363	24620.0480
100	32	–	M20	–	–	63	–	36	–	725	24620.0490

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.