

Spannschrauben DIN 6332 • Gewindestifte kombiniert mit verschiedenen Griffen

EH 24890.

SPANNSCHRAUBEN NACH DIN AUF ANFRAGE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Alle Spannschrauben werden nur auf Bestellung gefertigt. Die Einzelteile sind jedoch vorrätig. Beschreibung nur nach Bestellbeispiel – keine Bestell-Nummern.

MASSZEICHNUNG

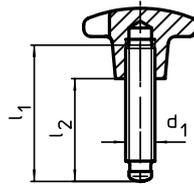


Bild 1

Spannschraube mit

- Kreuzgriff DIN 6335 aus GG oder Kunststoff
- Sterngriff DIN 6336 aus GG oder Kunststoff

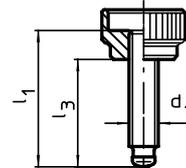


Bild 2

Spannschraube mit Rändelmutter DIN 6303

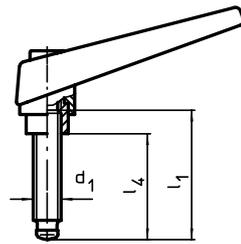


Bild 3

Spannschraube mit

- Kegelgriff DIN 99
- Klemmhebel EH 24400.
- Spannhebel EH 24430.
- Spannhebel EH 24440.

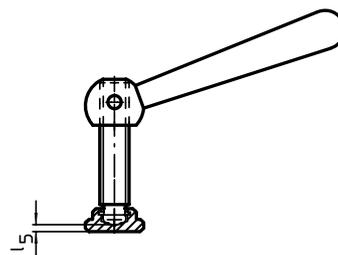


Bild 4

Spannschraube mit Druckstück DIN 6311

Spannschrauben DIN 6332 • Gewindestifte kombiniert mit verschiedenen Griffen

EH 24890.

BESTELLINFORMATION

d ₁	l ₁ DIN 6332 Bild 1	l ₂ Gewinde- längen Bild 1	l ₃ Gewinde- längen Bild 2	l ₄ Gewinde- längen Bild 3	l ₅ Gewinde- längen Bild 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

Bestellbeispiel

Spannschraube, bestehend aus Sterngriff
DIN 6336 GG und Gewindestift M 10 x 60 DIN 6332,
ohne Druckstück DIN 6311.

Bezeichnung

Spannschrauben M10 x 60 DIN 6332
mit DIN 6336 GG ohne Druckstücke.

Ausführung

Gewindestift mit Griffteil verklebt, DIN 99 zusätzlich
verstiftet. Spannschrauben mit und ohne Druckstück
DIN 6311 lieferbar, bitte in der Bestellung angeben.