# Manivelas Acodadas • DIN 469 rectas, con extremo cuadrado DIN 79 24330.0160



## Descripción del producto

Con estas manivelas, la soldadura está rectificada y arenada. El núcleo está mecanizado.

#### Material


#### Manilla

 Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

#### Cuerpo de la manivela

 Fundición nodular, con recubrimiento plástico, negro

#### Dibujo

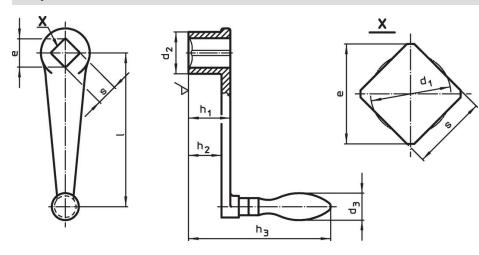

# Información para el pedido

Dimensiones								d <sub>3</sub>	I	Referencia
I	<b>s</b> H11	<b>e</b> mín.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub>	Ø empuñadura para máquina	_	
[mm]								[mm]	[g]	
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F										
200	19	25,2	20	44	44	34	154	28	962	24330.0160

#### Cumplimiento

### **Cumple con RoHS**

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

# Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

## Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición https://www.P65Warnings.ca.gov/

Erwin Halder KG

# **Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 1 de 1
Publicada en: 3.2.2024