

Manivelas Acodadas
24330.0414



Descripción del producto

Material


- Cuerpo de la manivela**
- Aluminio, revestido de plástico, negro, mate
- Manilla cilíndrica**
- Baquelita PF 31, negra

Más información

Referencias

Alternativa a las empuñaduras DIN 469.


Dibujo

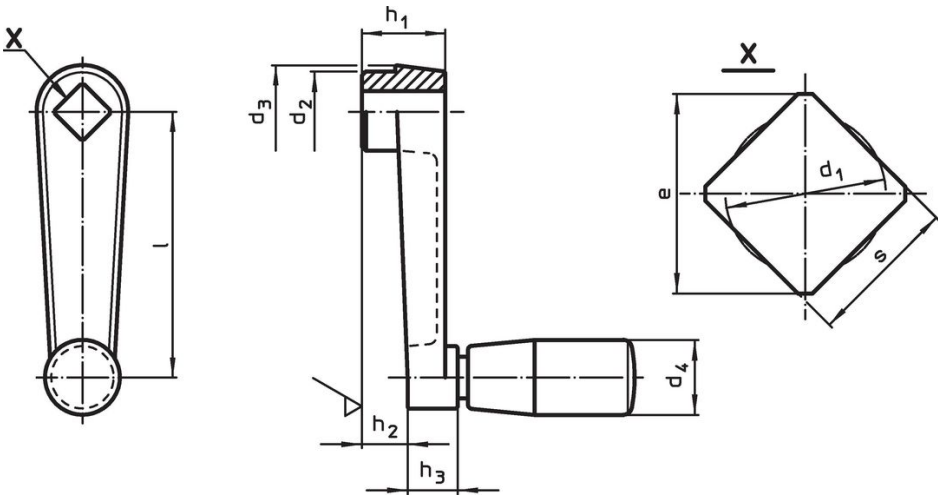

Información para el pedido

Dimensiones									d ₄ Ø de la manilla cilíndrica EH 24530.	máx.		Referencia
l	s H11	e mín.	d ₁ máx.	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃	[mm]	[°C]	[g]	
Aluminio Al												
125	14	18,1	14,7	32	35	34	22	18	26	80	251	24330.0414

Ejemplo de aplicación

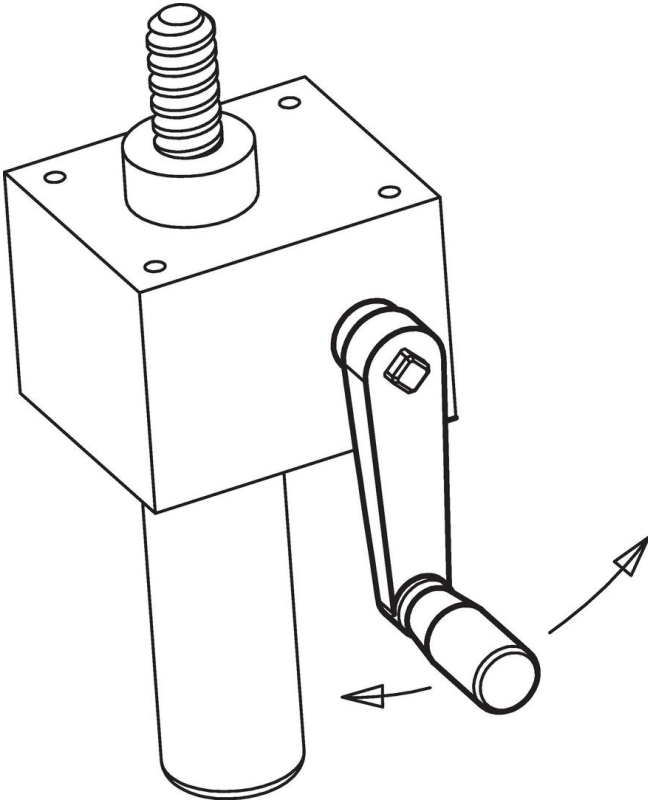

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.