

Manivelas Acodadas  
24330.0416



Descripción del producto

Material


- Cuerpo de la manivela**
- Aluminio, revestido de plástico, negro, mate
- Manilla cilíndrica**
- Baquelita PF 31, negra

Más información

Referencias

Alternativa a las empuñaduras DIN 469.


Dibujo

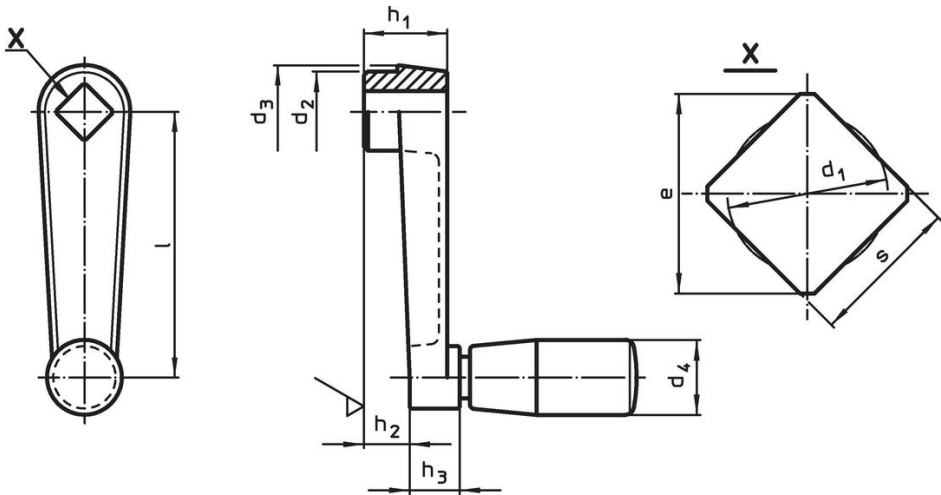

Información para el pedido

| Dimensiones |          |           |                        |                |                |                |                     |                | d <sub>4</sub><br>Ø de la manilla<br>cilíndrica<br>EH 24530. | <br>máx. | <br> | Referencia |
|-------------|----------|-----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| l           | s<br>H11 | e<br>mín. | d <sub>1</sub><br>máx. | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub><br>~ | h <sub>3</sub> |                                                              |                                                                                               |                                                                                           |            |
| [mm]        |          |           |                        |                |                |                |                     |                | [mm]                                                         | [°C]                                                                                          | [g]                                                                                       |            |
| Aluminio Al |          |           |                        |                |                |                |                     |                |                                                              |                                                                                               |                                                                                           |            |
| 160         | 17       | 22,2      | 17,9                   | 35             | 39             | 38             | 26                  | 18             | 26                                                           | 80                                                                                            | 280                                                                                       | 24330.0416 |

## Ejemplo de aplicación

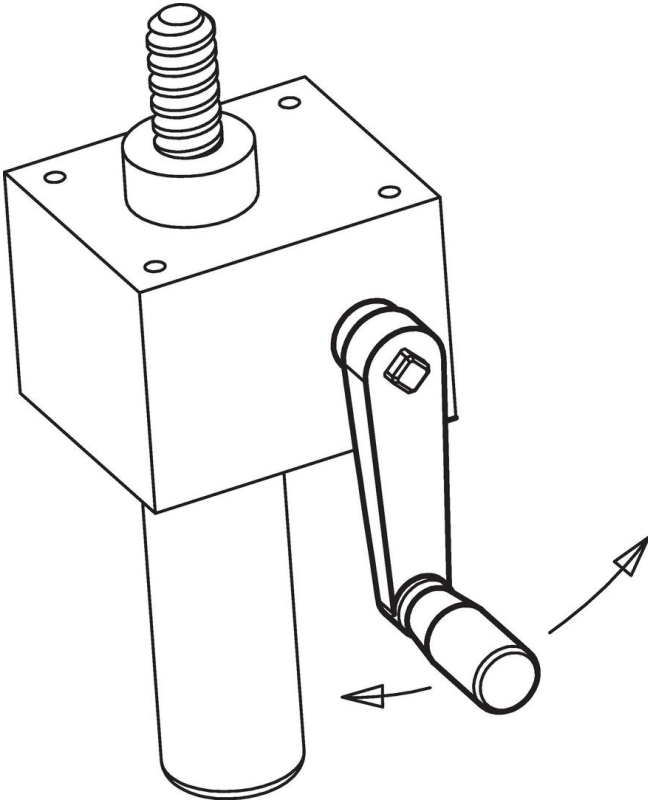

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.