Tornillos Moleteados Planos · DIN 653

24770.0374



Descripción del producto

Todas los tornillos moleteados planos están realizados en una sola pieza con rosca hasta la cabeza (designación A de la norma DIN).

Material


· Acero inoxidable 1.4305, mate

Más información

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Dibujo

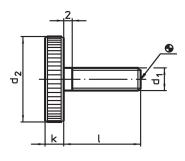

Información para el pedido

Dimensiones				1	Referencia
d ₁	l I	d ₂	k	_	
[mm]				[9]	
Acero inoxidable					
M10	25	36	8	72	24770.0374

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Erwin Halder KG

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es

Página 1 de 1 Publicada en: 3.2.2024