Martillos largos SIMPLEX · Composición de caucho con "levantamiento" / super plástico; con carcasa de hierro fundido y mango de nogal

3027 281





Descripción del producto

Ofreciendo una combinación de inserción de caucho compuesto/superplástico, el mazo de cara blanda SIMPLEX D60mm y D80mm es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones. Este éxito de ventas de Halder se ha desarrollado aún más:

Con una forma ingeniosa, el inserto de goma con "levantamiento" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

El inserto superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de goma. Es un inserto de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.

Su mango de nogal de 70cm permite agarrar el mazo sin esfuerzo desde una posición de pie. Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico como de recursos.

Esta versión está disponible en el tamaño D60mm y D80mm. También con mango corto. Características del producto:

- Mayor desarrollo del top ventas de Halder: la boca de goma con "levantamiento" (3202.2) combinada con el mango de 70cm garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / super plástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Mango de nogal de fácil agarre para trabajo de pie, de 70cm.
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costes y recursos.
- Disponible en los tamaños D60mm y D80mm, también con mango corto.

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, colocación de bloques en L, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de casas prefabricadas

Este martillo presenta una boca especial con "Soporte" que se incorporó a la carcasa.

Material

Mango

Nogal americano

boca 1

- Caucho compuesto, negro, con "levantamiento"
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

Erwin Halder KG

Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones				Ĭ	GTIN	proficl@ss 5.0	Referencia
Ø	─ #;	— i	Largo x Ancho x Alto			3.0	
[mm]				[g]			
80	175	800	800 x 175 x 80	3220	4030618312444	AAA938c002	3027.281




www.halder.com/es Página 1 de 3

Publicada en: 30.3.2024

Ejemplo de aplicación



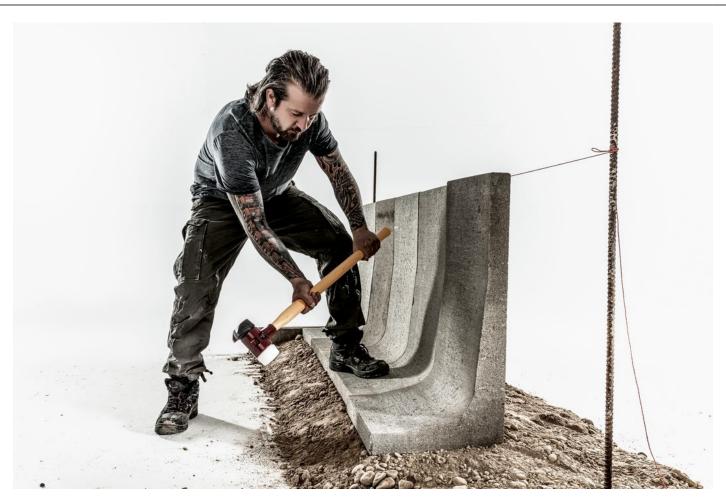

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

www.halder.com/es



Página 3 de 3 Publicada en: 30.3.2024