

Bridas Combinadas • con base horizontal

EH 23330.



Descripción del producto

La brida combinada combina una brida de presión - tracción y una brida vertical en una. Así no es necesario el uso de diferentes bridas. El movimiento de sujeción horizontal y vertical se logra con una simple operación utilizando un mango ergonómico. Se garantiza un posicionamiento exacto y una sujeción segura del componente.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo sin mantenimiento.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con superficie antideslizante, mayor superficie de agarre, acabado suave para una gran facilidad de uso.

Material

Brida

- Acero, cincado por galvanización, pasivado

Remache

- Acero inoxidable


Empuñadura

- Plástico

tornillo de sujeción

- Acero, templado, galvanizado

Dibujo

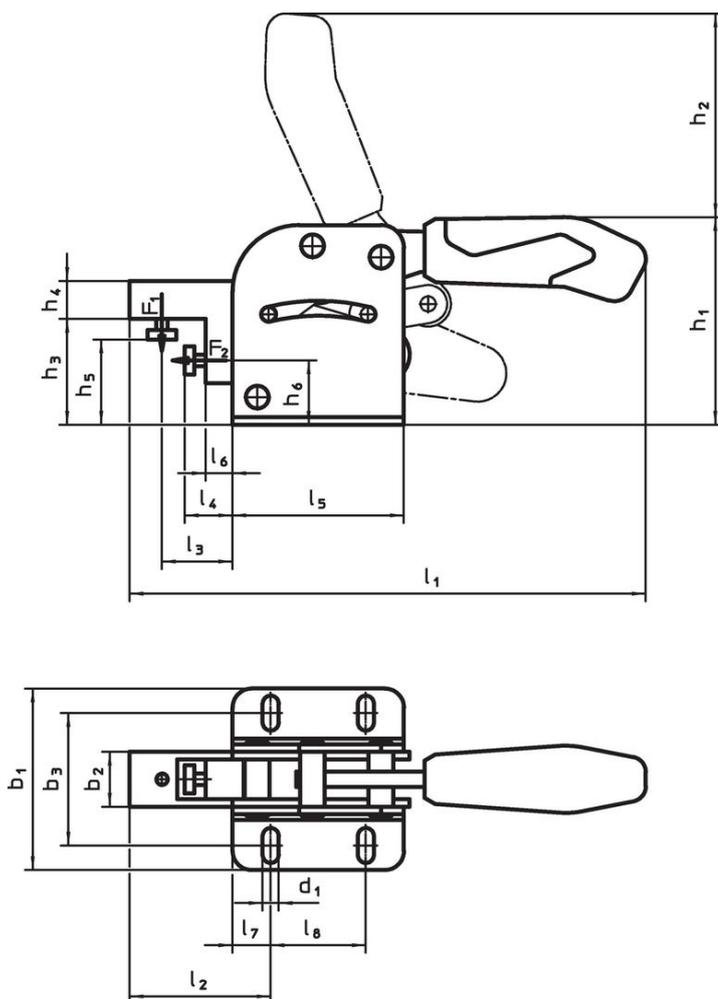

Información para el pedido

| Dimensión nominal | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fuerza de sujeción | | Temperatura | | Referencia | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|------|----------------------------|
| | d ₁ | b ₁ | b ₂ | b ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | h ₅ min. | h ₅ máx. | h ₆ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ min. | l ₄ máx. | l ₅ | l ₆ | l ₇ | l ₈ | F ₁ | F ₂ | | min. | máx. | [g] |
| | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | [kN] | | [°C] | | | | | |
| Acero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5,5 | 53 | 17,0 | 34,5 – 39,5 | 74 | 62 | 36,0 | 12 | 25 | 32 | 22 | 150 | 33 | 15 | 5 | 10 | 55 | 0,5 | 7,5 | 40 | 1 | 1 | -10 | 80 | 330 | 23330.4002 |
| 3 | 6,5 | 75 | 19,5 | 48,5 – 61,5 | 94 | 87 | 46,0 | 16 | 30 | 40 | 28 | 219 | 56 | 32 | 14 | 24 | 75 | 9,0 | 12,5 | 50 | 2 | 2 | -10 | 80 | 714 | 23330.4003 |
| 4 | 8,5 | 96 | 29,0 | 60,0 – 80,0 | 110 | 106 | 55,5 | 20 | 40 | 50 | 34 | 270 | 74 | 37 | 20 | 30 | 90 | 14,0 | 20,0 | 50 | 3 | 3 | -10 | 80 | 1618 | 23330.4004 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.