

Säätöjalat
22593.0120



Tuotekuvaus

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.
Tassu on ruuvattu kiertettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Lukitusmutteri

- Teräs, galvanoitu, passivoitu, ISO 4032

Painetyyny


- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Säätöjalat, luistamisen estolla


Piirustus

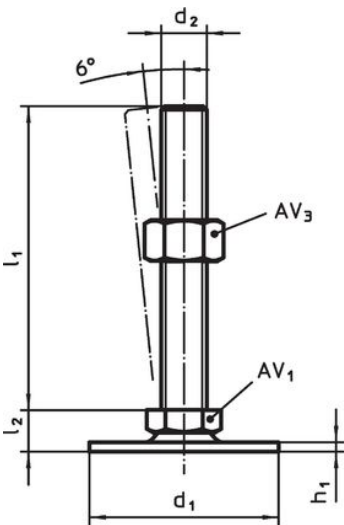

kuva 1

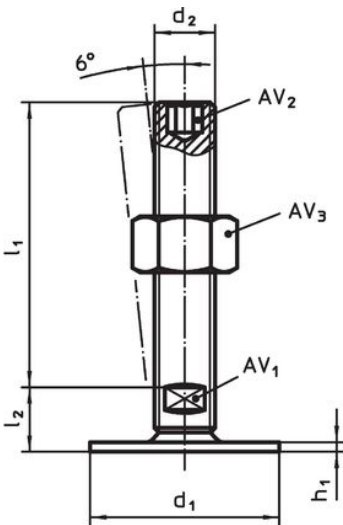

kuva 2

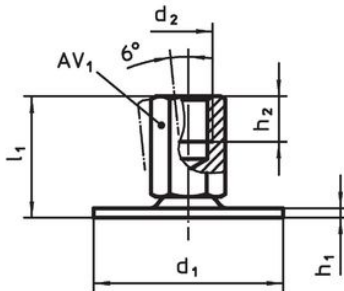

kuva 3

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat			AV ₁	AV ₃		Til.nro
		l ₁	h ₁	l ₂				
		[mm]			[mm]	[mm]	[g]	
Ruuvilla – Kuva 1, Teräs								
60	M8	50	2,5	11	17	13	83	22593.0120

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."