

Säätöjalat
22593.0605

Tuotekuvaus

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina. Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Lukitusmutteri

- Teräs, galvanoitu, passivoitu, ISO 4032

Painetyyny




- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Säätöjalat, luistamisen estolla

Piirustus

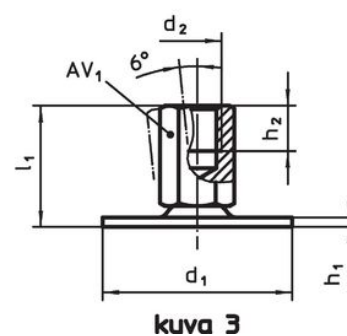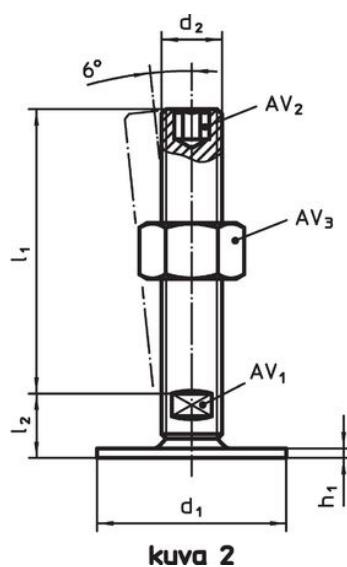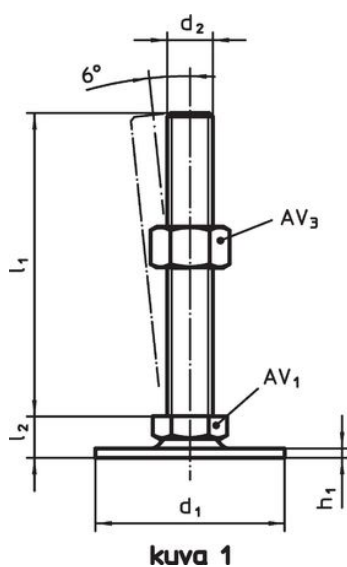

Tilaustiedot

Ulkomitat					AV ₁	AV ₂	AV ₃		Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	l ₂					
		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
Ruuvilla – Kuva 2, Teräs									
40	M16	75	2	17	12	8	24	154	22593.0605

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."