


Kiinnitysraudat • DIN 6314 tasainen
23140.0011

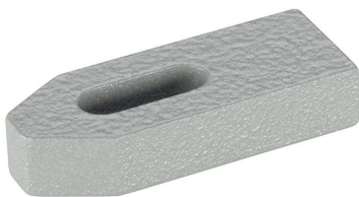


Tuotekuvaus

Tätä standardin DIN 6314 mukaista kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkalupaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, maalattu


Piirustus

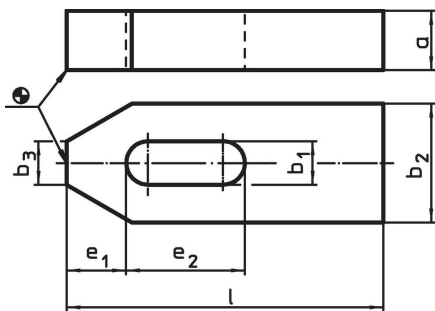

Tilastiedot

Nimellismitta b ₁ [mm]	Ulkomitat						Ruuveille			Til.nro
	l	a	b ₂	b ₃	e ₁	e ₂	[mm]	[tuuma]		
11	80	15	30	12	15	30	M10	3/8	228	23140.0011

Sovellusesimerkki

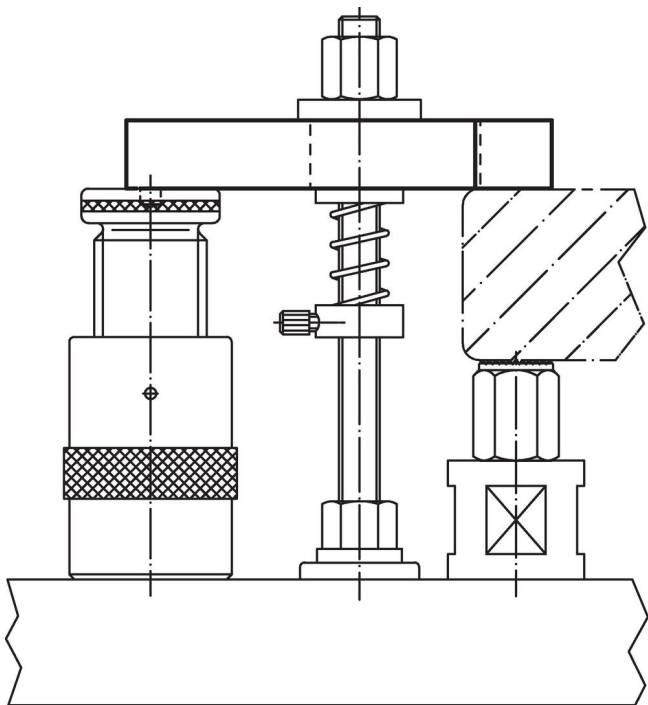

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."