

Kiinnitysraudat • Vaihdetavilla suojaleuoilla
23190.0053



Tuotekuvaus

Vaihdetavilla suojaleuoilla varustettuja kiinnitysrautoja (kiinnityskynsiä) käytetään pääasiassa arkojen rakenneosien kiinnitykseen.
Messinkiset tai muoviset suojaleuat suojaavat työkappaletta vahingoilta.


Materiaali

- Kiinnityskisko**
- Nuorutusteräs, mustattu

Asennus

Suojaleuat kiinnitetään kahdella ruuvilla. Ne kuuluvat toimitukseen.

Piirustus

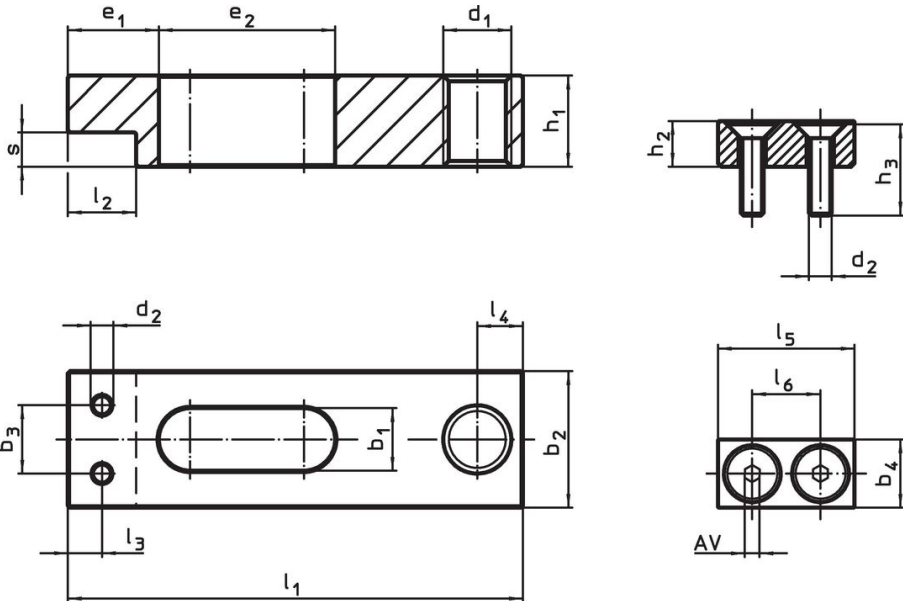


kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

Nimellismitta														Til.nro
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	h ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s		
+0,5														
[mm]													[g]	
Ulkomitat														
[mm]														
Kiinnitysraudat ilman suojaleukoja – Kuva 1														
11	80	25	14	M10	M4	15	36	16	13	6,5	8	6	183	23190.0053

Sovellusesimerkki

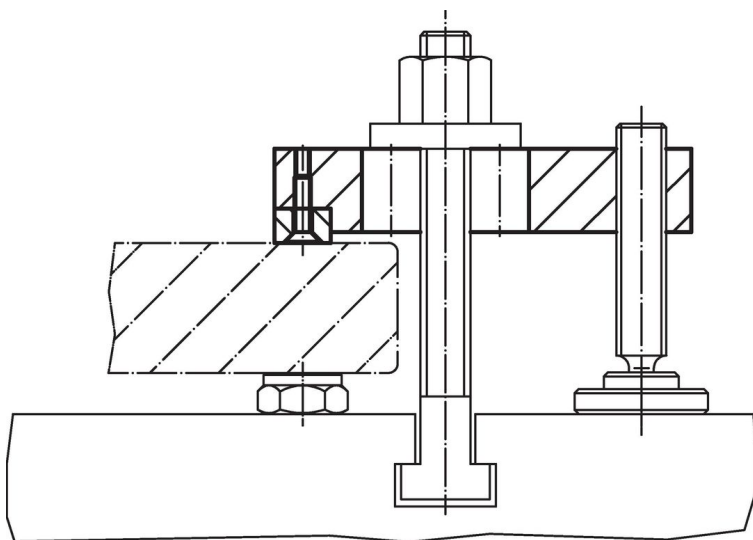

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."