

Kiinnitysraudat • Vaihdetavilla suojaleuoilla
23190.0064



Tuotekuvaus

Vaihdetavilla suojaleuoilla varustettuja kiinnitysrautoja (kiinnityskynsiä) käytetään pääasiassa arkojen rakenneosien kiinnitykseen.
Messinkiset tai muoviset suojaleuat suojaavat työkappaletta vahingoilta.


Materiaali

- Vaihtoleuka
- Messinki


Asennus

Suojaleuat kiinnitetään kahdella ruuvilla. Ne kuuluvat toimitukseen.

Piirustus

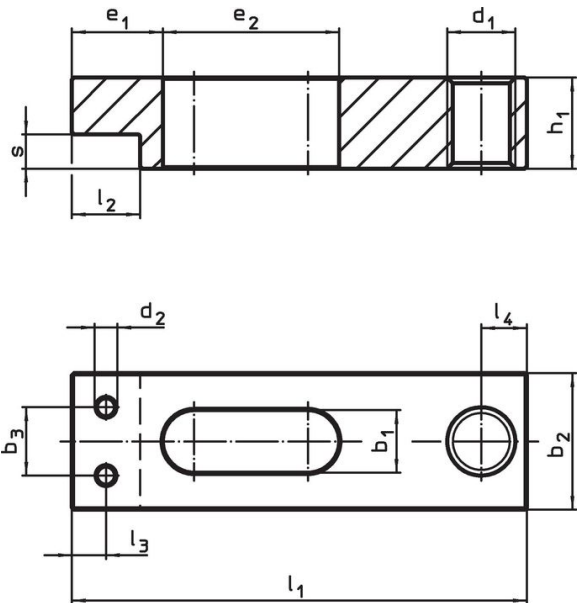

kuva 1

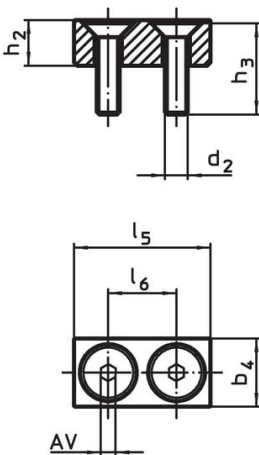


kuva 2

Tilaustiedot

Nimellismitta				Ulkomitat				AV	max.		Til.nro
b ₁ +0,5 [mm]	b ₄	d ₂	h ₂	h ₃ [mm]	l ₅	l ₆		[mm]	[°C]	[g]	
Messinkiset suojaleuat – Kuva 2											
14	16	M5	12	20	32	16		3	250	53	23190.0064

Sovellusesimerkki

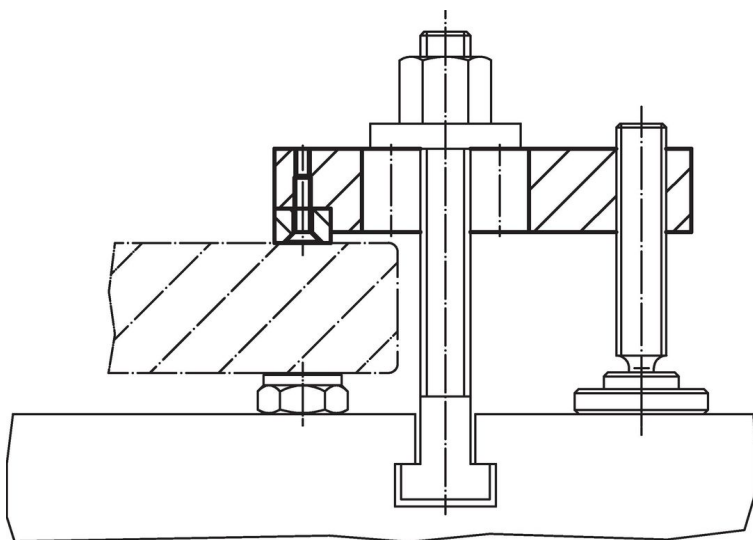

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."