

Käsikammet

24330.0414



Tuotekuvaus

Materiaali

Kammen runko

- Alumiini, muovipinnoitettu, musta, matta

Lieriökahva


- Kestomuovi PF 31, musta

Lisätietoja

Viittaukset

Vaihtoehto käsikammelle DIN 469.


Piirustus

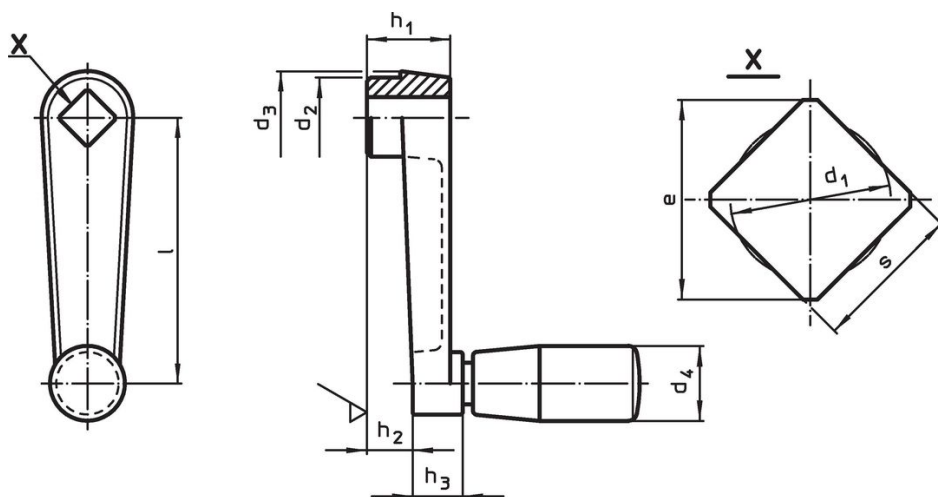

Tilauksetiedot

Ulkomitat									d ₄ Lieriökahva Ø EH 24530.	🌡️ max.	📦 [g]	Til.nro
l	s H11	e min.	d ₁ max.	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃	[mm]	[°C]	[g]	
125	14	18,1	14,7	32	35	34	22	18	26	80	251	24330.0414

Sovellusesimerkki

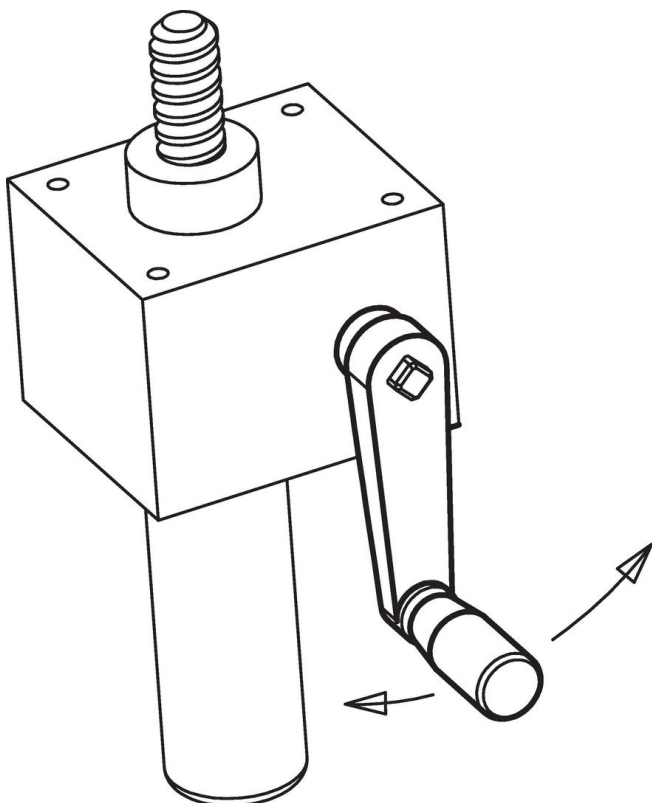

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."