

Kiristysvivut  
24430.0022



Tuotekuvaus

Materiaali


Vipu

- Teräs, mustattu

Pallonuppi

- Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta


Piirustus

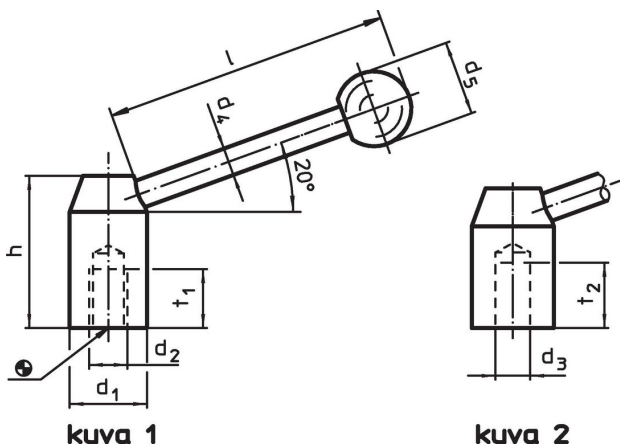

Tilaustiedot

| d <sub>1</sub>                           | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub> | Ulkomitat<br>d <sub>5</sub> | h  | l<br>~ | t <sub>1</sub> | <br>[g] | Til.nro    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sisäkierteellä – Kuva 1, Sintrattu teräs |                |                |                             |    |        |                |                                                                                              |            |
| 20                                       | M8             | 8              | 20                          | 33 | 67     | 15             | 97                                                                                           | 24430.0022 |

Sovellusesimerkki

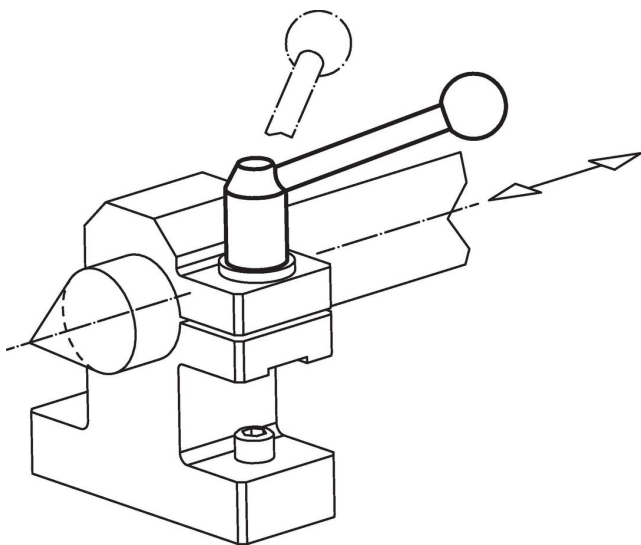

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."