

Käsipyörät • DIN 950 valurautaa

24580.0210



Tuotekuvaus

Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.

Materiaali

Käsipyörä

- Valurauta GG

Pyörivä konekahva DIN 98 EH 24460.

- Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Asennus


Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Kiinnitysaluslevyt
- Pyörivät kahvat, DIN 98

Piirustus

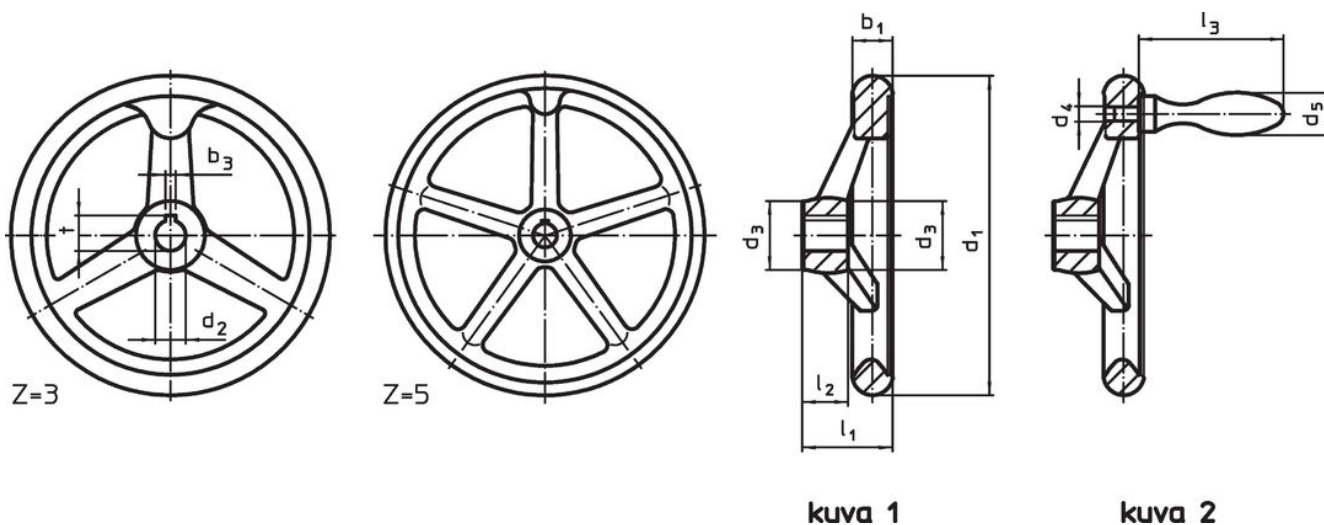

kuva 1

kuva 2

Napamutteri voi poiketa piirustuksen esittämästä.

Tilaustiedot

d ₁	d ₂ H7	d ₃	Ulkomitat					Varsien lukumäärä z	Sopiva kahva DIN 39 / DIN 98		Til.nro
			d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~				
			[mm]								
Ilman kiilauraa, pyörivällä kahvalla EH 24460., asennettu, muoto B-F/G (vanha :D 4) – Kuva 2											
125	12	28	M8	20	36	18	61	3	20	850	24580.0210

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."