

## Rondelle piane • DIN 6340 bonificate

### 23060.0036




#### Descrizione prodotto

La parte viene trattata termicamente / le rondelle piane sono prodotte secondo DIN 6340.

#### Materiale

- Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatate

#### Disegno

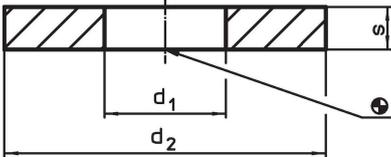


#### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	Dimensioni		s	Per viti [mm]	[g]	Codice <sup>1)</sup>
	d <sub>2</sub> [mm]					
38	80		12	M36	360	23060.0036

<sup>1)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

#### Esempio di applicazione

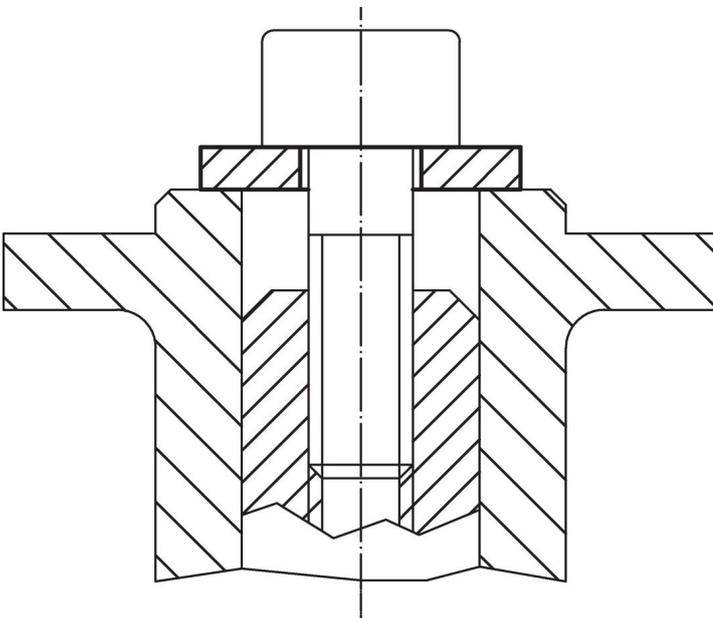

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.