# Manovelle • inox microfuso

24330.0530



## **Descrizione prodotto**

Il lato di montaggio del mozzo è lavorato.

## Materiale

#### Perno


Acciaio inox 1.4301

## Corpo manovella

Acciaio inox 1.4308

Impugnatura cilindrica
• Termoplastica (PF 31), nera

## Disegno

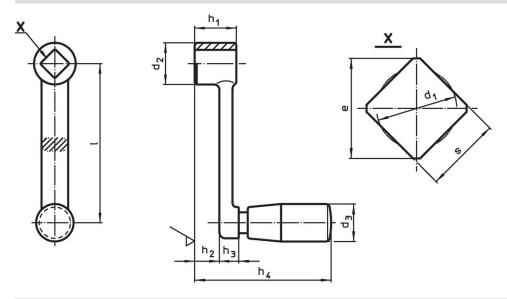


## Caratteristiche

Dimensioni									d₃ Ø impugnatura cilindrica	Ĭ	Codice
I	<b>s</b> H11	<b>e</b> min.	<b>d</b> ₁ max.	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> ~	EH 24530.		
[mm]									[mm]	[g]	
100	12	16,1	12,6	26	26	17,7	8,3	78,5	21	191	24330.0530



## Esempio di applicazione

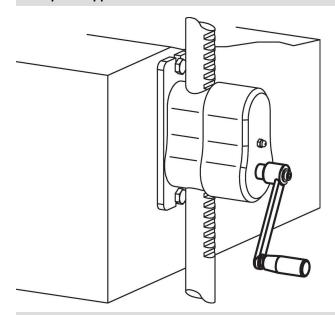

### Conformità

#### **Conforme alla normativa RoHS**

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

