# Dadi esagonali ⋅ saldate 24470.0508




# **Descrizione prodotto**

Versione più conveniente rispetto alla DIN 99

#### Materiale

· Acciaio, zincato mediante zincatura

# Disegno

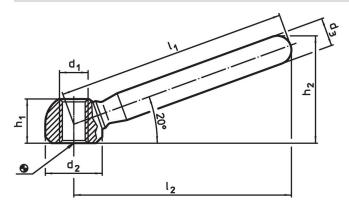


# Caratteristiche

Dimensioni							I	Codice
I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	_	
	~					~		
[mm]							[g]	
Acciaio								
80	76	M10	20	12	15	37	83	24470.0508



# Esempio di applicazione

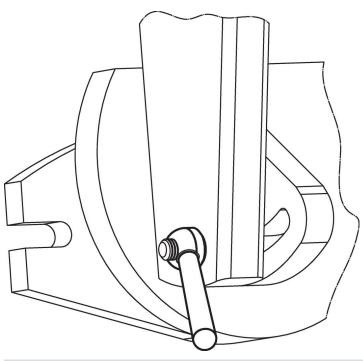

#### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

# Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

