Cerniere ⋅ regolabile 25161.0135



Descrizione prodotto

Le cerniere regolabili possono essere posizionate orizzontalmente o verticalmente spostando le boccole di regolazione in modo da adattarsi alla forma e regolarle con precisione.

Materiale


Corpo


· Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006


Asse


· Acciaio inox

Disegno

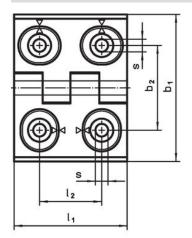

 

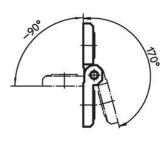

 





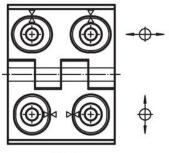


fig. 1


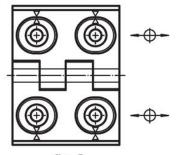


fig. 2

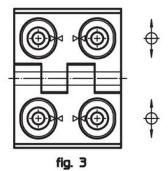

Caratteristiche

Dimensioni											I	Codice
b ₁	I ₁	b ₂	b ₃	d₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	x		
					[mm]						[9]	
Aggiustabile in altezza e in larghezza – Fig. 1, Zinco pressofuso, argento												
40	52	30	22	4,5	4	9,5	6	5,5	22	0,5	79	25161.0135

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

