# Otturatori • senza filetto, saldabili

# 22120.0806



# **Descrizione prodotto**

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

#### **Materiale**

#### Corpo

· Acciaio brunito, saldabile

#### **Puntale**

· Acciaio, temperato

#### Pomello

· Plastica PA 6, nera

### **Assemblaggio**

Possono essere fissati tramite saldatura o incollaggio.

#### Maggiori informazioni


#### Note

 
Pomello non smontabile.

 
#### Altri prodotti

Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti

# Disegno

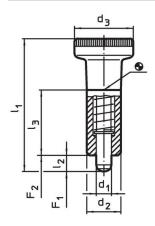






## Caratteristiche

Dimensioni						Spinta <sup>1)</sup>		<u>B</u>		I	Codice
<b>d</b> <sub>1</sub> -0,02 -0,05	<b>d₂</b> h9	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l₂ min.	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]						[N]		[°C]		[g]	
Con pomello – Fig. 1											
6	14	25	54,5	6	26	6,5	15	-30	80	40	22120.0806

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Esempio di applicazione

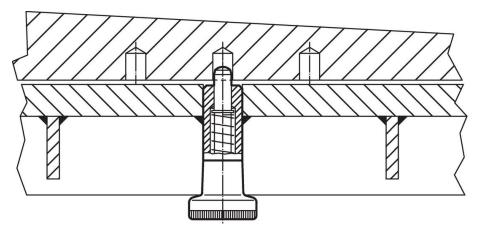

#### Conformità

# Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

