

## Pomelli sferici • DIN 319

### 24560.0516



#### Descrizione prodotto

I pomelli a sfera DIN 319 sono senza giunture e lucidati

#### Materiale

##### Bussola

- Acciaio, zincato mediante zincatura

##### Sfera

- DIN 7708 - Plastica (PF 31), rosso  
RAL 3003

#### Assemblaggio

**Nota per il montaggio della forma M:** Si pianta con leggera forzatura, senza necessità di incollaggio. Per il gambo di attacco è sufficiente la tolleranza h9.

#### Disegno

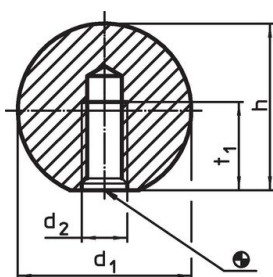


fig. 1

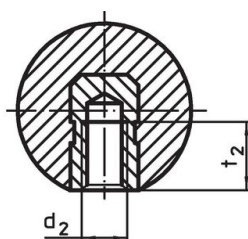


fig. 2


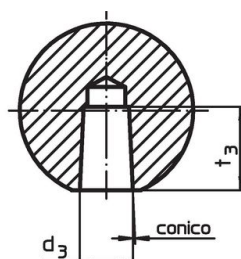


fig. 3

#### Caratteristiche

| Dimensioni                                    |                |                     |        |                        |  |  | Codice     |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub><br>~ | h<br>~ | t <sub>1</sub><br>min. | max.                                                                                  |                                                                                       |            |
| [mm]                                          |                |                     |        |                        | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |            |
| Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso |                |                     |        |                        |                                                                                       |                                                                                       |            |
| 16                                            | M4             | 8                   | 15     | 7                      | 110                                                                                   | 3,2                                                                                   | 24560.0516 |

#### Esempio di applicazione

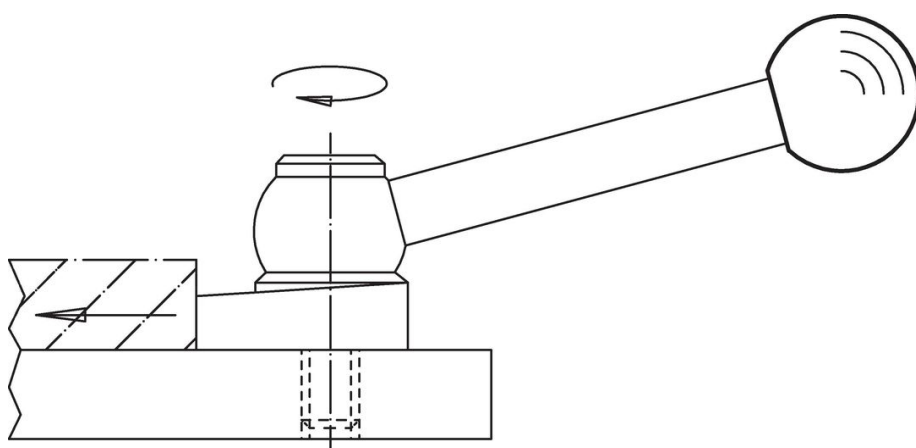

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.