

スプリングプランジャー・ロングタイプ

22070.0614



製品説明

ロックアウトピンとして、またワークの押し付けや緩衝エレメントとして使います。

材質

ピン

- 鋼、浸炭焼入れ、黒色

本体

- 熱処理鋼、熱処理、黒染

バネ

- ステンレス鋼

組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



更なる情報


備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

緩み止め: ナイロン全周コーティング (詳細は、技術データ頁を参照ください)

寸法図

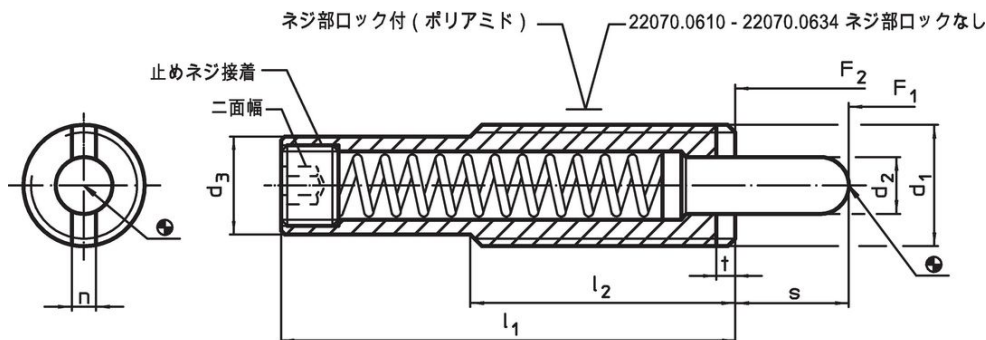


発注情報


寸法							ストローク s	二面幅	バネ力 ¹⁾		max.	[g]	製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ 約	F ₂ 約			
[mm]									[mm]	[mm]			
本体：熱処理鋼 バネ圧：標準													
M16	7.3	13.4	150	35	3.2	3	31	8	21	89	250	117	22070.0614

¹⁾ 統計の平均値

アクセサリ

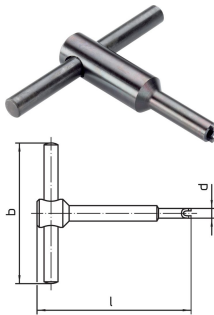	寸法					製品番号
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
ピン側のスリットを使う組立工具						
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834

応用例

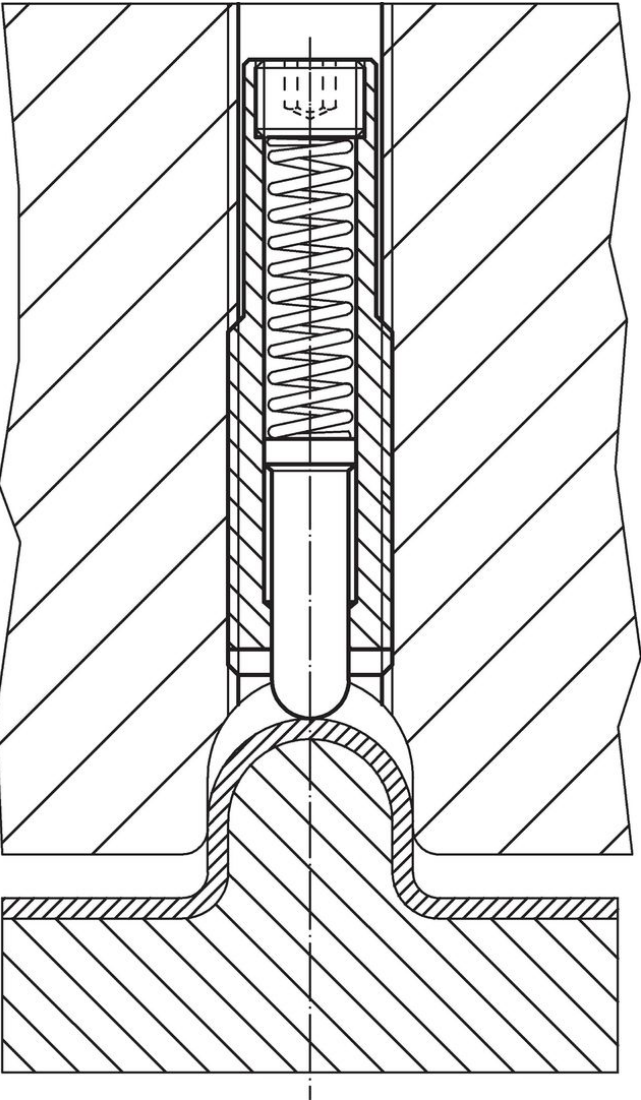

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.