

スプリングプランジャー・フランジとボール付、前面にスロット

22075.0406



製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
このスプリングプランジャーは、フランジにあるスロットが特徴です。このタイプは、取付面から頭が出ないようにねじ込む必要がある場合に最適です。

材質

- 本体
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- ボール
- ステンレス鋼、焼入れ
- バネ
- ステンレス鋼

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- スプリングプランジャー, ボール付, 平滑タイプ

寸法図

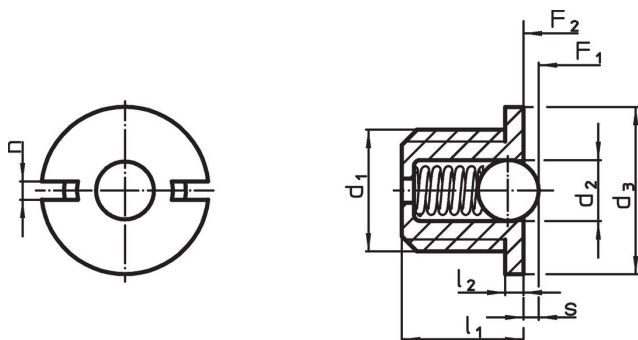


発注情報



寸法						ストローク	バネ力 ¹⁾		 max.		製品番号
d ₁	d ₂	d ₃ -0,1	l ₁	l ₂ -0,1	n	s +0,1 -0,1	F ₁ 約	F ₂ 約			
[mm]						[mm]	[N]		[°C]	[g]	
本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング											
M6	3,5	8	6	1	1,3	1	3,6	8,7	250	0,9	22075.0406

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

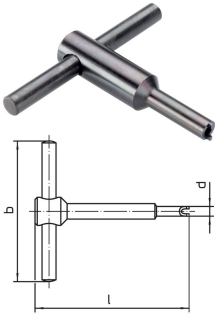	寸法		d	l		製品番号
	d ₁	b				
			[mm]		[g]	
組付工具						
	M 6	50	7,7	60	30	22075.0906

応用例

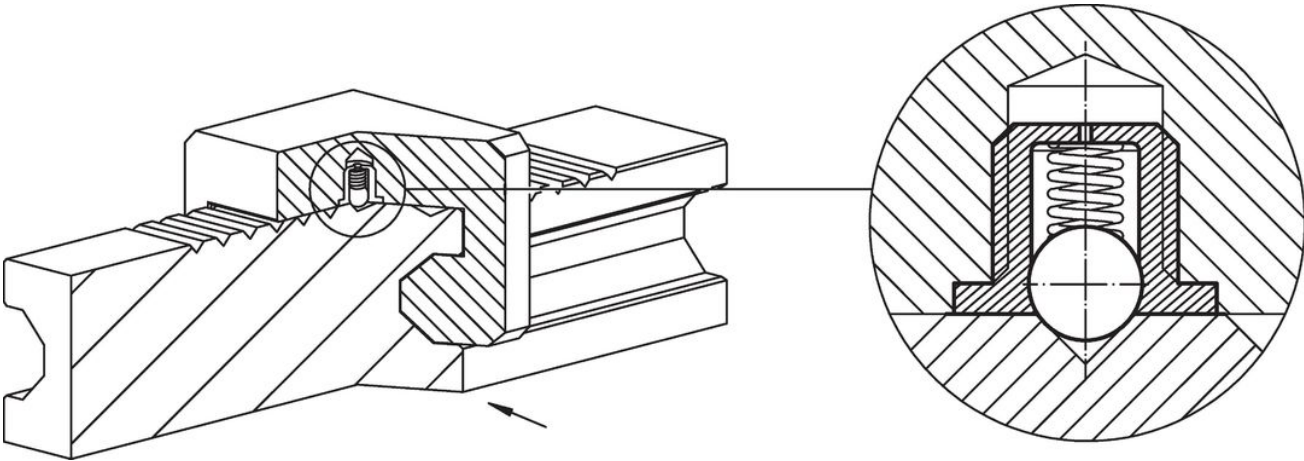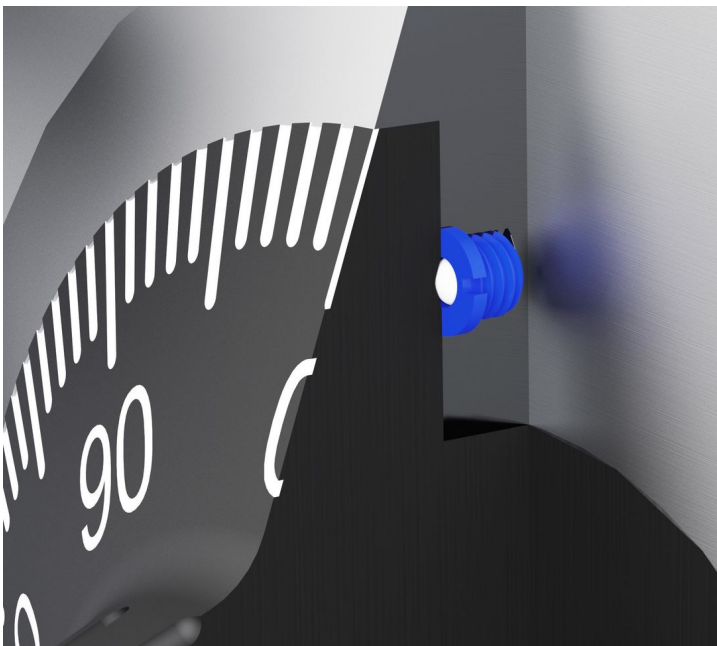

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.