

スプリングプランジャー・フランジとボール付、前面にスロット

22075.0410



製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。このスプリングプランジャーは、フランジにあるスロットが特徴です。このタイプは、取付面から頭が出ないようにねじ込む必要がある場合に最適です。

材質

- 本体**
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- ボール**
- ステンレス鋼、焼入れ
- バネ**
- ステンレス鋼

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- スプリングプランジャー, ボール付, 平滑タイプ

寸法図

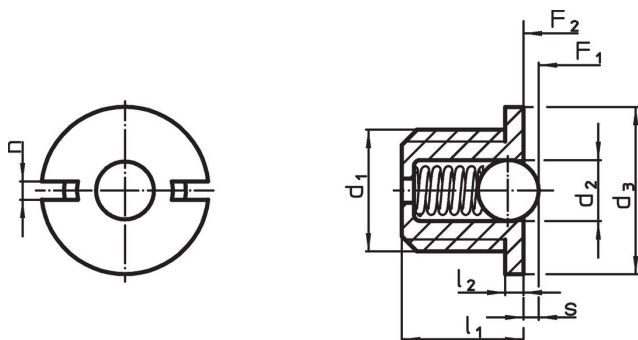


発注情報

寸法						ストローク s +0,1 -0,1 [mm]	バネ力 ¹⁾		max. [°C]	[g]	製品番号
d ₁	d ₂	d ₃ -0,1 [mm]	l ₁	l ₂ -0,1 [mm]	n		F ₁ 約 [N]	F ₂ 約 [N]			
M10	6,35	12	9	1,5	1,5	1,9	7,4	17,5	250	3,7	22075.0410



本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

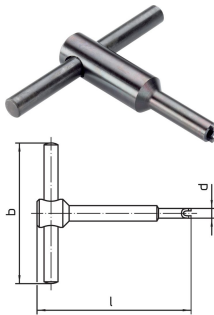	寸法					製品番号
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
組付工具						
	M10	60	11,7	70	72	22075.0910

応用例

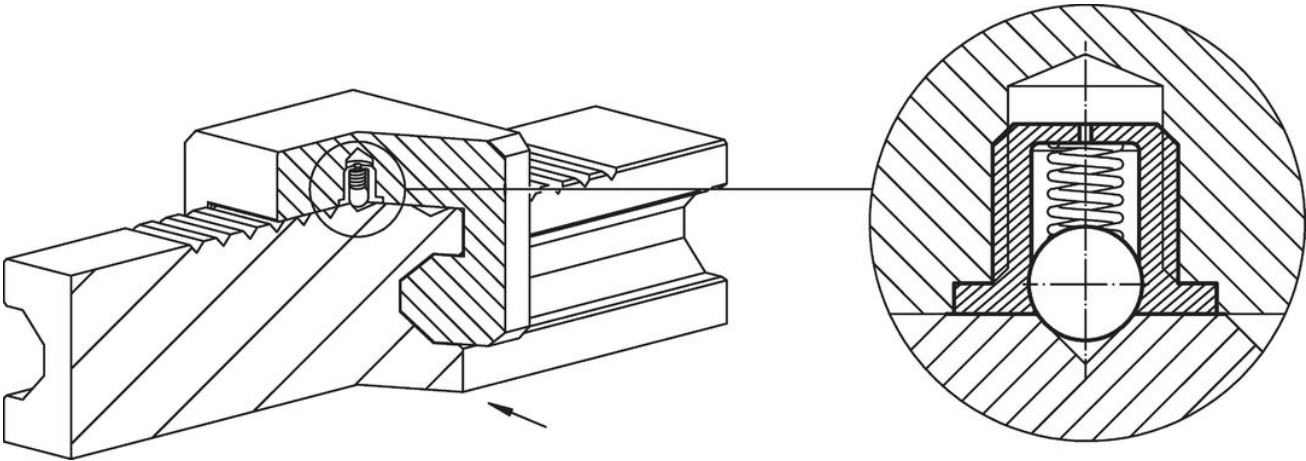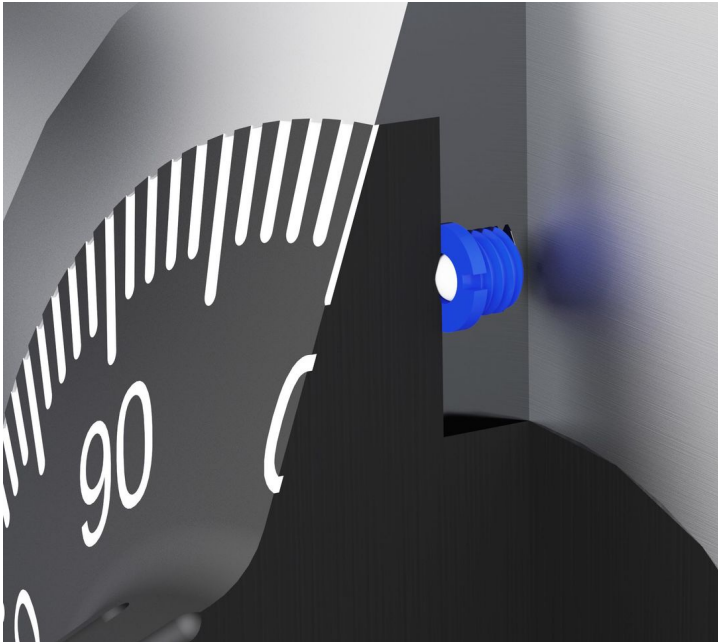

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.