

インデックスボルト、ミニタイプ

22110.0026



製品説明

特に厚みの薄い対象物への取付に適します。
小型のインデックス・ボルト。

材質

本体

- ・ スティール、亜鉛めっき

ロック・ピン

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ノブ

- ・ PA6、黒 (つや消し)

組立

本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

更なる情報


備考

分解不可能

その他の製品

- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト用

寸法図

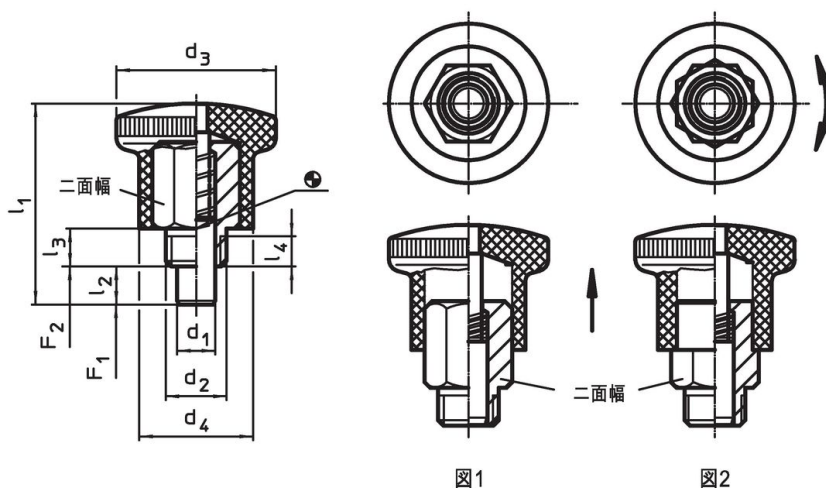

発注情報

寸法								二面幅	バネ力 ¹⁾		 min. max.			製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄ min.	F ₁ 約	F ₂ 約					
0 -0,06														
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
ロック機能無し、黒色ノブ – 図 1, 鋼														
5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	22110.0026

¹⁾ 統計的平均値

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有 - 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。