

インデックスボルト、コンパクトタイプ・六角カラー付 22110.0144



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

- 本体
・ スティール、黒染
- ロック・ピン
・ スティール、焼入れ

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って
本体の取付高さを変えることができます。

更なる情報


備考

分解不可能
ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・ 固定ブロック, インデックスボルト、インデックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ・ ロケーティングブッシュ, インデックスボルト用
- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト用

寸法図

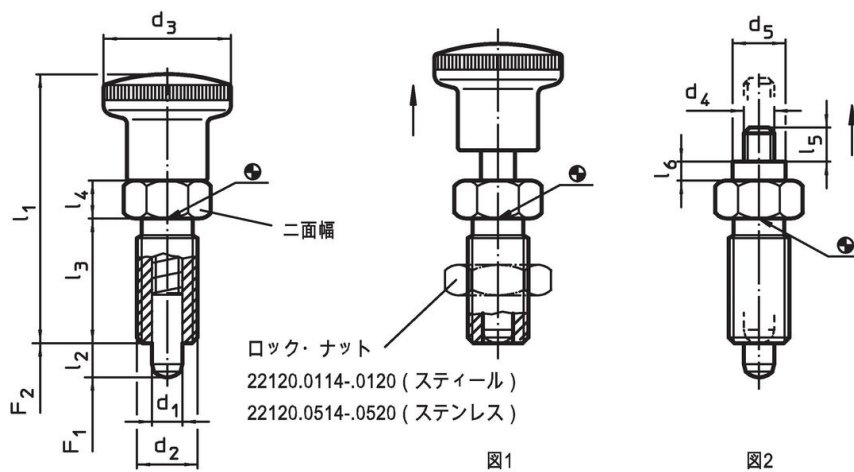

発注情報


寸法									二面幅	バネ力 ¹⁾		 max.		製品番号
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₄	d ₅	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁ 約	F ₂ 約				
-0,02														
-0,05														
[mm]									[mm]	[N]		[°C]	[g]	
ノブなし - 図 2, 銅														
4	M8 x 1	6	M3	7	16	5	4,5	2,5	10	4	12,5	250	9	22110.0144

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	寸法 d ₂ [mm]	レンチサイズ [mm]	🏋️ [g]	製品番号
ロックナットISO 8675 (DIN 439), 銅				
	M 8 x 1	13	2,7	22120.0114

応用例

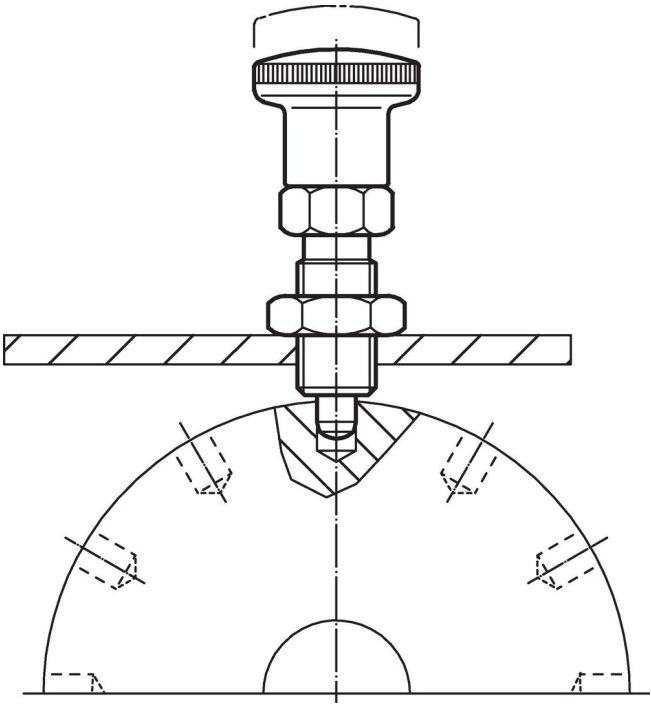

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。