

インデックスボルト、コンパクトタイプ・六角カラー付

22110.0252



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

本体

- ・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

- ・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当) 、
ニッケルメッキ

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って
本体の取付高さを変えることができます。

更なる情報


備考

分解不可能
ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・固定ブロック, インデックスボルト, イン
デックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ・ロケーティングブッシュ, インデックスボ
ルト用
- ・ディスタンス・カラー, インデックスボ
ルト用

寸法図

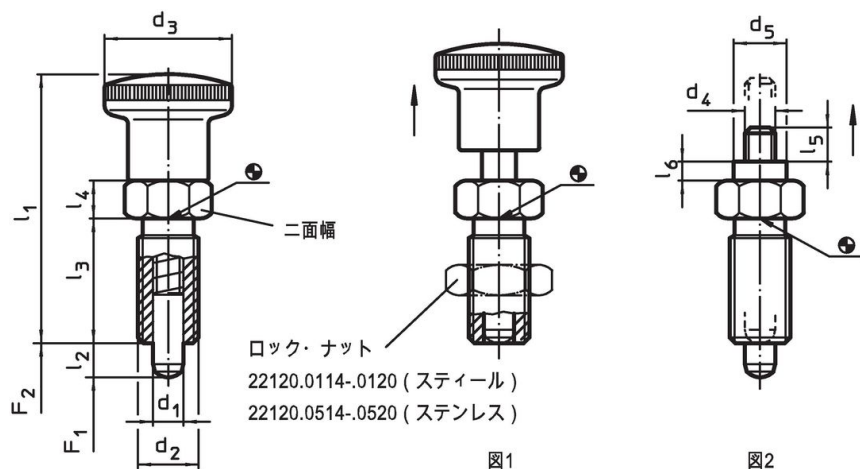

発注情報


寸法									二面幅	バネ力 ¹⁾		 max.		製品番号
d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	l ₂ min.	d ₄	d ₅	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁ 約	F ₂ 約				
[mm]									[mm]	[N]		[°C]	[g]	
ノブなし - 図 2, ステンレス鋼														
8	M16 x 1,5	8	M6	10	26	8	8,5	4	17	8,5	26	250	54	22110.0252

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリー

	寸法 d ₂ [mm]	レンチサイズ [mm]	 [g]	製品番号
ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

応用例

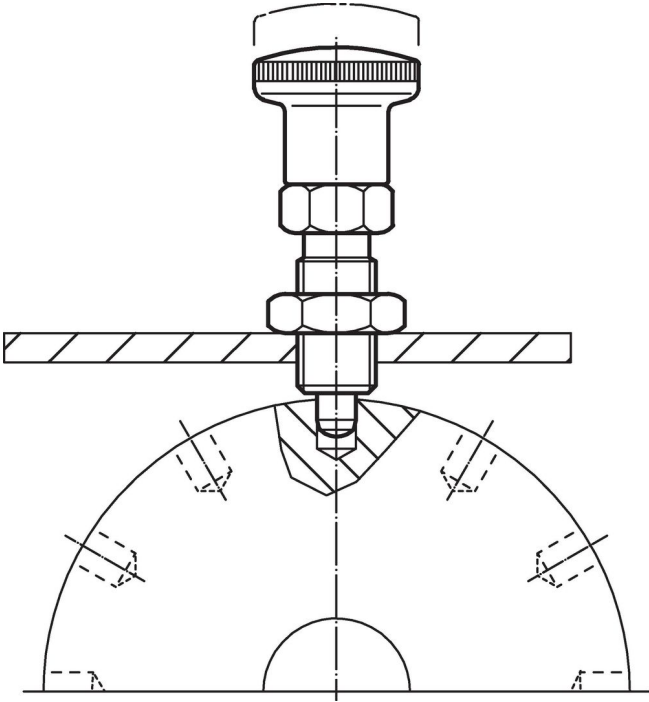

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。