

インデックスボルト、コンパクトタイプ・六角カラー付

22110.2113



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

- 本体**
- ・ スティール、黒染
- ロック・ピン**
- ・ スティール、焼入れ
- ノブ**
- ・ ナイロン6、くすみ赤色

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って
本体の取付高さを変えることができます。

更なる情報


備考

分解不可能
ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・ 固定ブロック, インデックスボルト、インデックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ・ ロケーティングブッシュ, インデックスボルト用
- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト用

寸法図

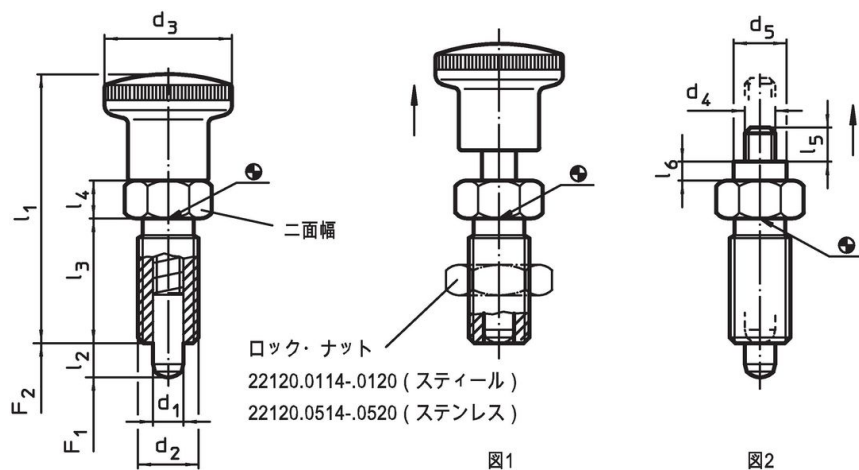

発注情報


寸法							二面幅	ハネ力 ¹⁾					製品番号
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄		F ₁ 約	F ₂ 約	min.	max.		
-0,02 -0,05													
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼													
8	M16 x 1,5	12	28	58	26	8	17	8,5	28	-30	80	64	22110.2113

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリー

	寸法 d ₂ [mm]	レンチサイズ [mm]	重量 [g]	製品番号
ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

応用例

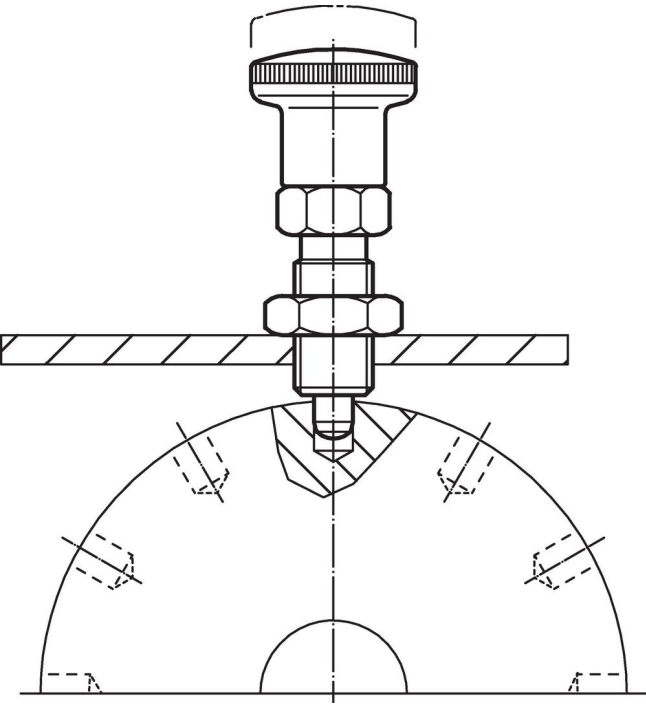

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.