インデックス・ボルト・薄板用

22120.0288



製品説明

薄板の貫通穴に取り付けるインデックス・ボルト。

材質

本体

• スティール、亜鉛めっき

ロック・ピン

• ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、 ニッケルメッキ

ノブ

• PA6、黒(つや消し)

組立

固定用スリーブを使って1 - 5 mmの板厚に取り付けられます。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて 90°回せばノッチによってロックされます。このエレメントでは相手部品の厚みによっては、ノブを一杯に引いてもピンが入りきらないことがあります。

更なる情報


備考

分解不可能

その他の製品

ロケーティングブッシュ, インデックスボルト用

寸法図

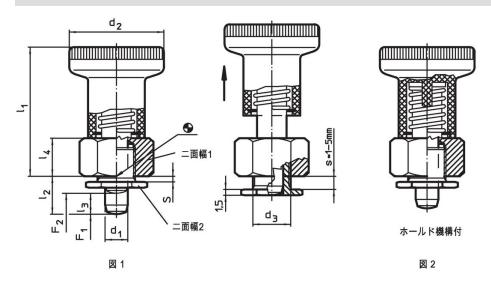

発注情報


寸法								二面幅₁	二面幅2	バネカ1)				Ĭ	製品番号
d ₁ -0,02 -0,05	l ₂	d ₂	d ₃	I ₁	l ₃	I ₄	s			F ₁ 約	F₂ 約	min.	max.		
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
ホールド機構付 – 図 2															
8	10	31	12	40	7,5	12	1 – 5	19	16	15,5	28	-30	80	61	22120.0288


¹⁾ 統計的平均値

アクセサリー

フラット、メガネレンチ	[9]	製品番号
	26	22120.0299

応用例

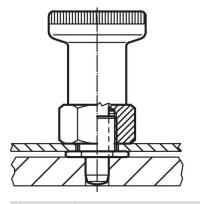

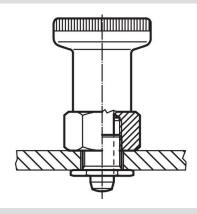

法令(コンプライアンス

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。 https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

