

インデックス・ボルト・六角カラー無し

22120.0448



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

材質

本体

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、
ニッケルメッキ

ノブ

- ・ PA6、黒

組立

専用の取付工具もあります。

更なる情報

備考


分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・ 固定ブロック, インデックスボルト, インデックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ・ ロケーティングプッシュ, インデックスボルト用
- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト用

寸法図

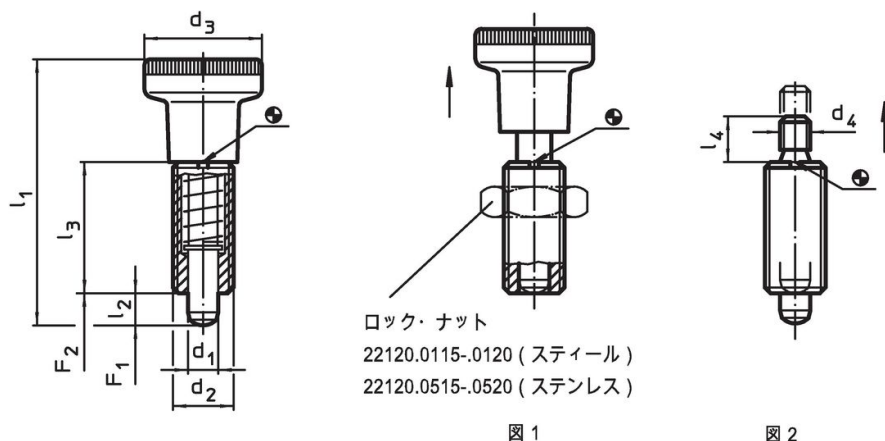

発注情報


寸法						バネ力 ¹⁾		 min. max.			製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ 約	l ₂ min.	l ₃	F ₁ 約	F ₂ 約				
-0,02											
-0,05											
[mm]						[N]		[°C]		[g]	
ノブ付 – 図 1, ステンレス鋼											
8	M16 x 1,5	31	69	8	34	11,5	28	-30	80	63	22120.0448

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリー

	寸法 d ₂ [mm]	レンチサイズ [mm]	 [g]	製品番号
ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
組付工具, 鋼				
	M16 x 1,5	–	25,0	22120.0958

応用例

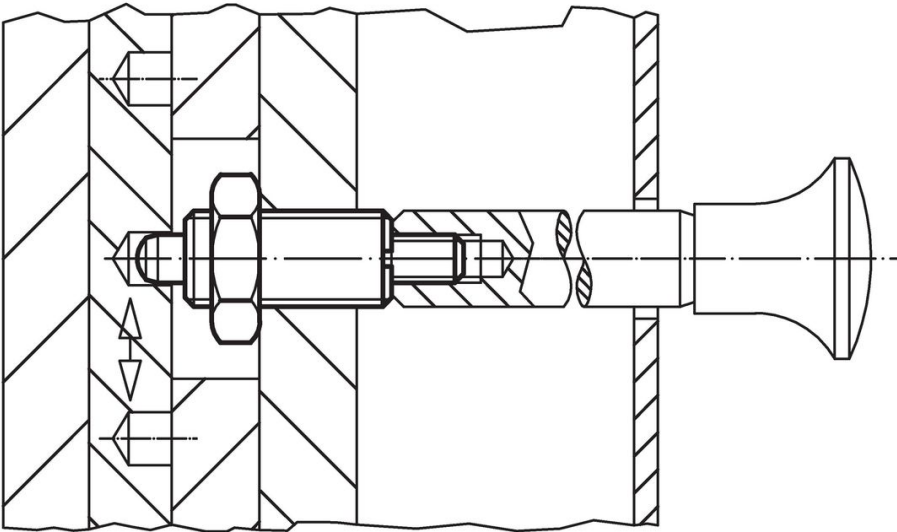

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。