

インデックス・ボルト・シンプル・タイプ

22120.0748



製品説明

余り精度を要求しない使い方に限られます。
シンプルでスペースを取らない形状。

材質

本体

- ・ スティール、亜鉛めっき

ロック・ピン

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ノブ

- ・ PA6、黒 (つや消し)

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、
ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引
き込まれた状態で保持されます

更なる情報

備考

ロック・ナットは別売りです。
分解不可能

その他の製品

- ・ ロケーティングブッシュ、インデックスボルト用

寸法図

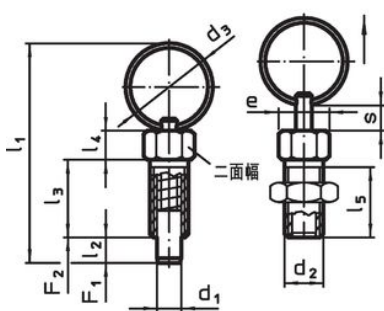


図 1

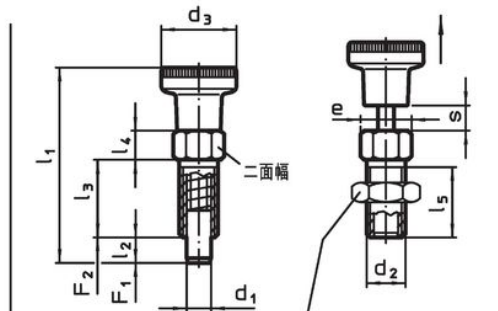


図 2

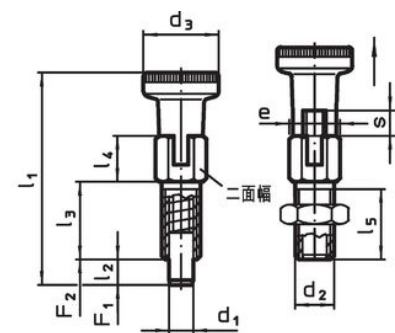


図 3

ロック・ナット
22120.0704 - .0708 (スティール)
22120.0714 - .0718 (ステンレス鋼)

発注情報


寸法										二 面幅	締付 トルク max.	バネ力 ¹⁾		min. max.			製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.	[mm]	[Nm]	F ₁ 約	F ₂ 約			[g]	
-0,05																	
ノブ付 ホールド機構なし - 図 2, 鋼																	
8	M12	21	13,8	59	8	24	9	20,5	8	12	20	6	22	-30	80	31	22120.0748

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	寸法 d ₂ [mm]	レンチサイズ [mm]		製品番号
鋼				
	M12	18	7,6	22120.0708

応用例

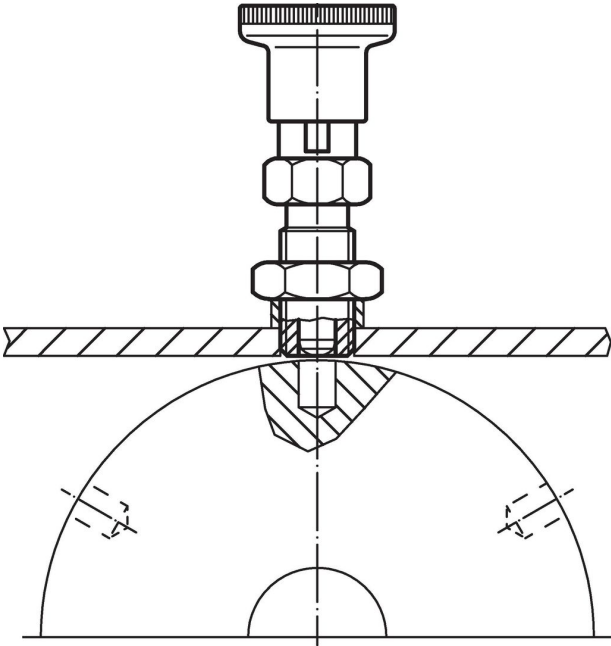

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。