

インデックス・ボルト・クイックロックヘッド付 22122.0225



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

材質

本体
・ スティール、黒染

操作ボタン
・ POM、赤

ロック・ピン
・ スティール、焼入れ

ノブ
・ 熱可塑性樹脂PA 6、ブラックグレイ、マツト

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って本体の取付高さを変更することができます。

取り扱い

このロックピンは、ノブを引っ張るとピンが引き込まれてロックされます。赤いボタンが飛び出ている状態は、ロックされていることを示します。赤いボタンを押すと、ロックピンロック位置に跳ね戻ります。

更なる情報


備考

分解不可能
ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・ ロケーティングブッシュ, インデックスボルト用
- ・ ディスタンス・カラー, インデックスボルト用
- ・ 固定ブロック, インデックスボルト用

寸法図

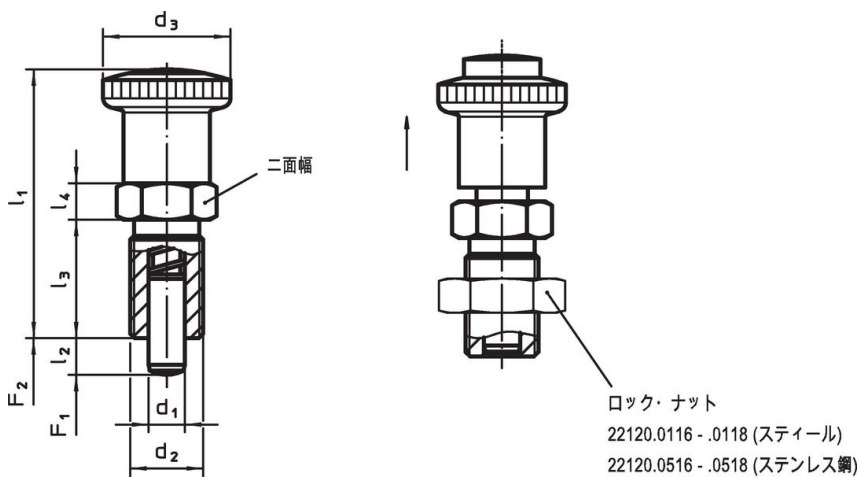

発注情報

寸法							二面幅	バネ力 ¹⁾		min. max.			製品番号
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ 約	l ₃	l ₄		F ₁ 約	F ₂ 約				
-0,02 -0,04													
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
鋼													
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0225

¹⁾ 統計の平均値

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。