

インデックス・ボルト・クイックロックヘッド付 22122.0325



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

材質

- 本体**
- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 操作ボタン**
- ・ POM、赤
- ロック・ピン**
- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、
ニッケルメッキ
- ノブ**
- ・ 熱可塑性樹脂PA 6、ブラックグレイ、マツト

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

このロックピンは、ノブを引っ張るとピンが引き込まれてロックされます。赤いボタンが飛び出ている状態は、ロックされていることを示します。赤いボタンを押すと、ロックピンロック位置に跳ね戻ります。

更なる情報


備考

分解不可能
ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・ ロケーティングブッシュ、インデックスボルト用
- ・ ディスタンス・カラー、インデックスボルト用
- ・ 固定ブロック、インデックスボルト用

寸法図

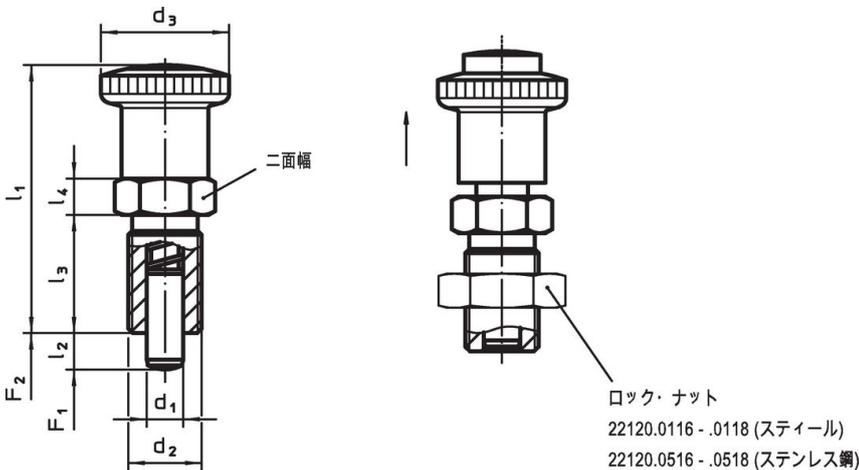

発注情報

| 寸法 | | 二面幅 | | バネ力 ¹⁾ | | 温度 | | 質量 | | 製品番号 | | |
|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------|----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ min. | d ₃ | l ₁ 約 | l ₃ | l ₄ | F ₁ 約 | F ₂ 約 | min. max. | | | |
| [mm] | | [mm] | | [N] | | [°C] | | [g] | | | | |
| 10 | M16 x 1,5 | 12 | 30 | 59,5 | 26 | 8 | 19 | 9,5 | 38 | -30 80 | 79 | 22122.0325 |

¹⁾ 統計的平均値

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。