

レベリング・パッド・固定用穴付

22590.0898



製品説明

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。
パッドには取付用の穴が2か所あります。

材質

ボルト付 ボール・エレメント
・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カウンター・ナット
・ステンレス鋼 A2、ISO4032

パッド


・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

d_1 が M10 と M12 のロックナットは、DIN 934 に準拠しています


寸法図

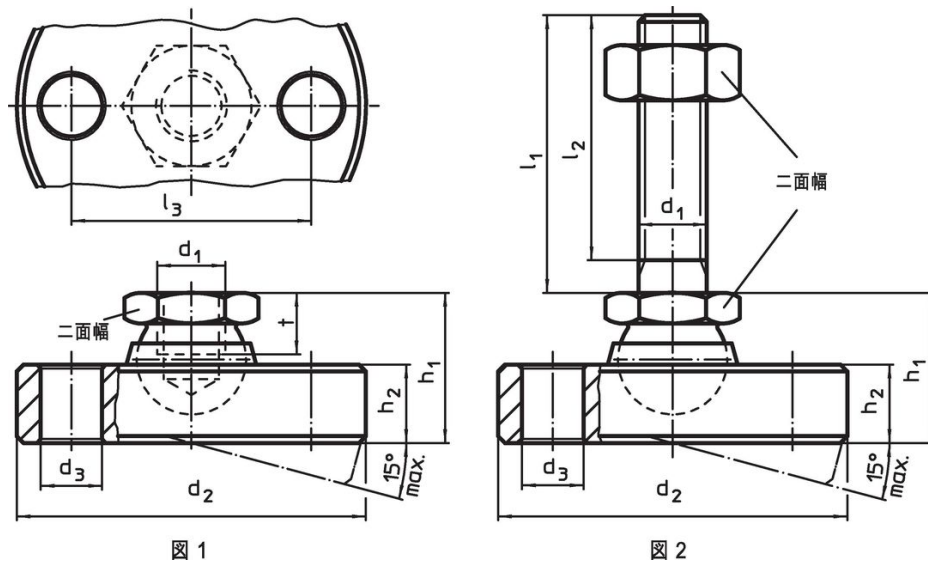

発注情報

d ₁	l ₁	d ₂ -0,5	寸法					h ₁ 約	h ₂	二面幅 [mm]	耐荷重（静荷重時） max. [kN]	 [g]	製品番号
			d ₃	l ₂	l ₃								
			[mm]										
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、オネジ－図 2													
M24	200	100	11	191	78		45		20,5	36	52	2000	22590.0898

応用例

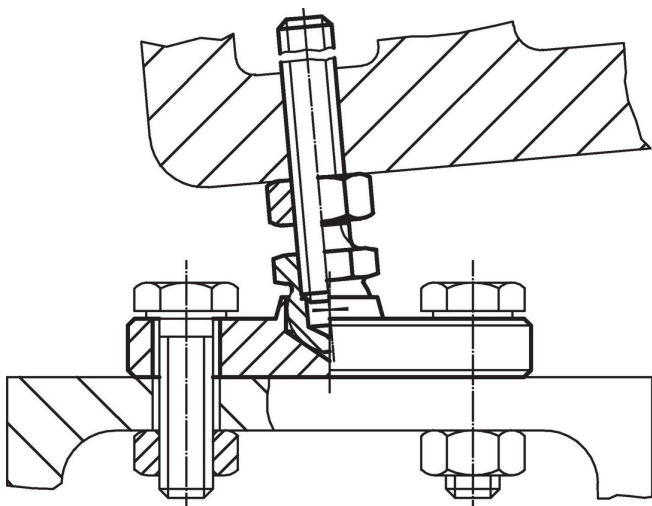

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。