# **セッティング・スクリュー・**ヘッド無し ショートタイプ



## 製品説明

セッティング・スクリュー(ショート・タイプ)はDIN1835Eの平行シャンクとの組合せに最適

です。 セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポート などに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

#### 材質

### ボール

• 軸受鋼、焼入れ

• 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

#### 更なる情報

#### 備考

ボールの反転防止機能無し 特別仕様については、お問い合わせくださ  $\mathcal{U}^{\circ}$ 


### 参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資 料」をご参照ください

#### その他の製品

セッティング・スクリュー, ヘッド無し、 面取りボール付


# 寸法図

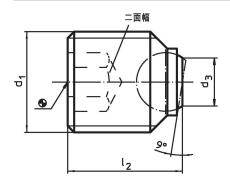

### 発注情報

寸法 d <sub>1</sub> l <sub>2</sub> d <sub>3</sub> ボール直径				二面幅	耐荷重 (静荷重時) max.	ă	製品番号
[mm]				[mm]	[kN]	[9]	
カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用							
M16	16	7,2	8,5	8	30	15	22720.0660

# 応用例

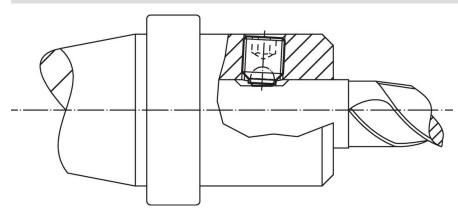

# 法令(コンプライアンス

#### RoHS準拠

鉛を含有-6a/6b/6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

#### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。 https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていま せん.

