

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、完全ボール付、トルクス (六角星型)

22720.1052



製品説明

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

トルクス (六角星型) は、より強い締結を可能とします。締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。

材質

ボール

- 軸受鋼、焼入れ

ねじ

- 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm²

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

寸法図

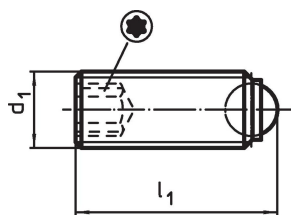

発注情報

d ₁	寸法			耐荷重（静荷重時） ¹⁾			製品番号
	l ₁	ボール直径		max.	max.		
	[mm]			[kN]	[°C]	[g]	
完全ボール，熱処理鋼							
M5	8	3	10	4,5	250	0,7	22720.1052

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。