

揺動パッド
22730.0012

製品説明

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

材質


- ボール
- 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし
- 本体
- 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

更なる情報

備考

ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。


寸法図

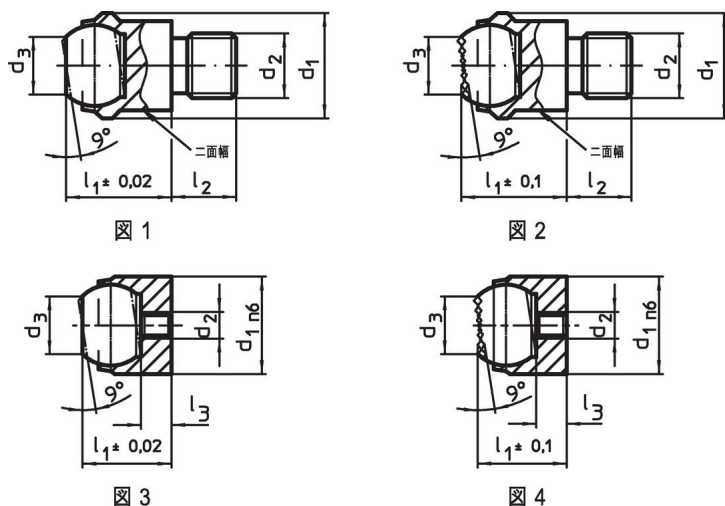

発注情報

寸法						ボール直径	二面幅 [mm]	耐荷重（静荷重時） max. [kN]	締付トルク max. [Nm]	 [g]	製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ -0,5	[mm]						
[mm]											
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼											
13	M6	7,2	13	8	10	11	10	10	12	22730.0012	

応用例

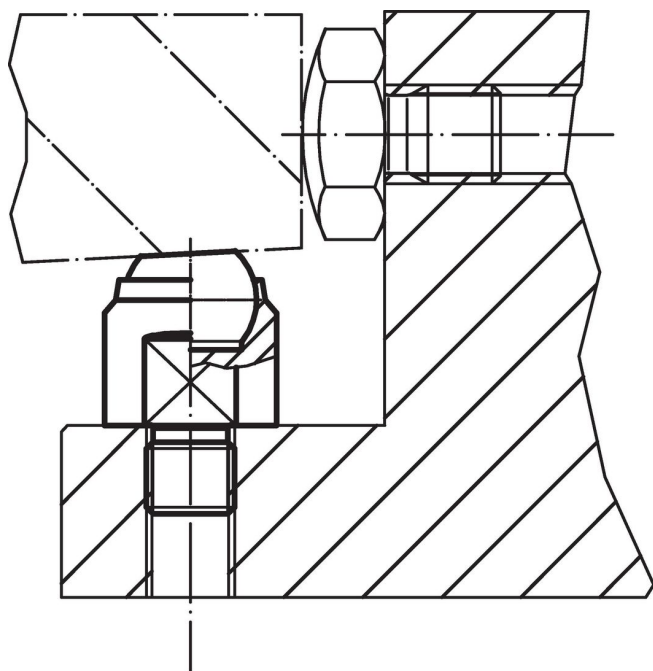

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。