

揺動パッド
22730.0120

製品説明

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

材質

ボール

- ステンレス鋼 1.3541 (SUS420J2相当) 、
ニッケルメッキ

本体

- ステンレス鋼 1.4057 (SUS431相当) 、熱
処理

更なる情報

備考

ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効で
す。

寸法図

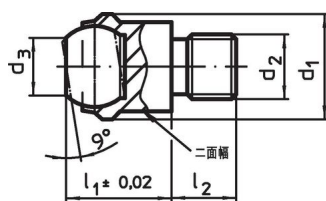


図 1

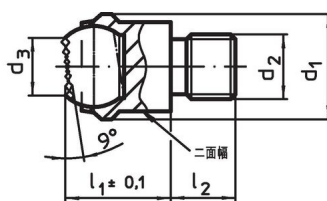


図 2

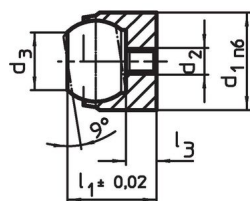


図 3

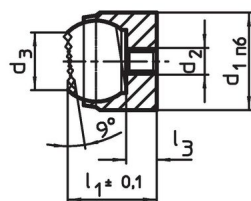



図 4

発注情報

寸法						二面幅	耐荷重（静荷重時）	締付トルク		製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ -0.5	ボール直径		max.			
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼										
20	M12	10.5	18	12	16	17	25	82	43	22730.0120

オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼

応用例

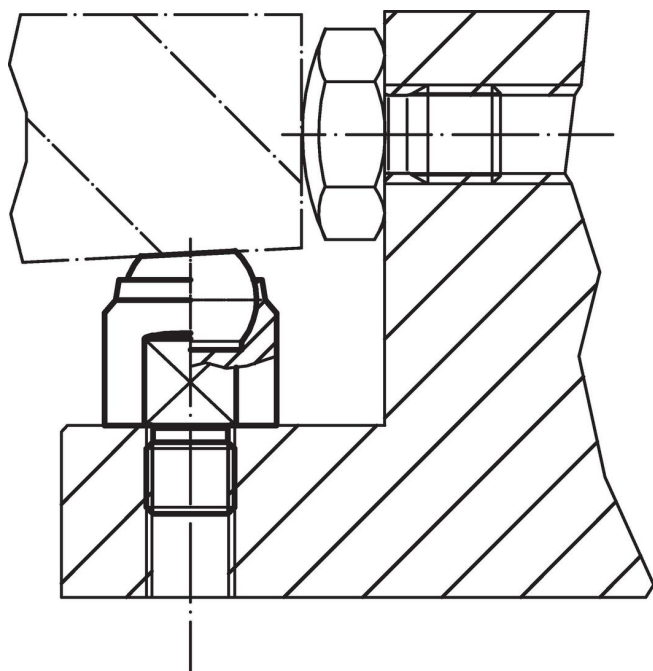

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。