

揺動パッド
22730.0360

製品説明

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

材質


- ボール
- 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし
- 本体
- 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

更なる情報

備考

ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。


寸法図

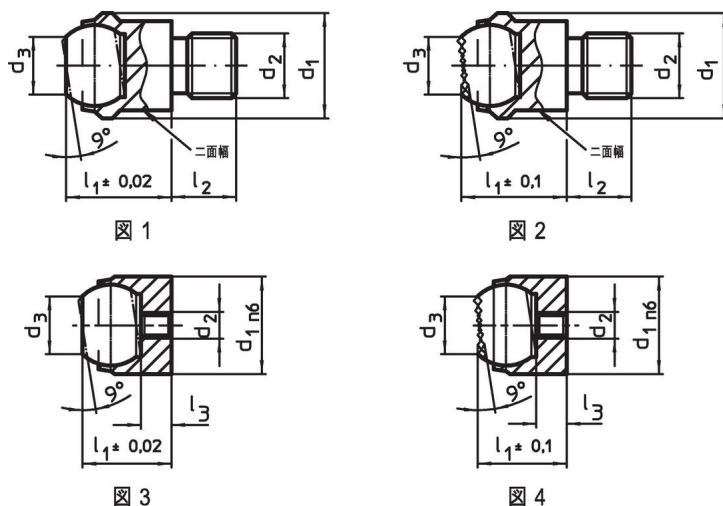

発注情報

寸法					ボール直径	二面幅	耐荷重（ 静荷重時 ） max.	締付トルク max.		製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ -0,5						
[mm]					[mm]	[kN]	[Nm]	[g]		
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼										
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	513	22730.0360

応用例

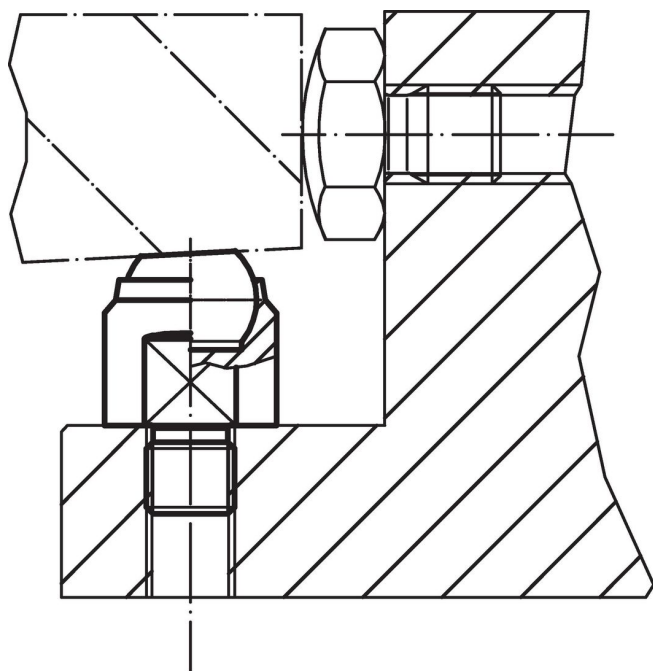

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。