

スタッドボルト・DIN6379 Tナット用  
23040.0103

## 製品説明

このスタッド・ボルトはTナット (EH 23010./23020.)、ナット (EH 23070.)、平面ワッシャー (EH 23060.) と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。  
これらのスタッドボルトは、転造ネジです

## 材質

- 熱処理鋼

## 更なる情報


## 参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。  
スタッドボルトには、寸法 $b_1$ の長いタイプもあります

## その他の製品

- Tスロット用ナット, DIN 508
- スタッドボルト, DIN6379  $b_1$  ロングナット、T溝用
- スタッドボルト, 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット
- シャフト/平ワッシャー, DIN6340 熱処理済み
- 六角ナット, DIN6330 (高さ=1.5d)

## 寸法図

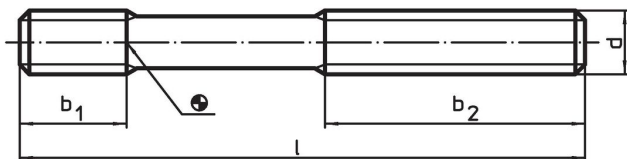


## 発注情報

| d          | 寸法<br>l | $b_1$ | $b_2$ | <br>[g] | 製品番号       |
|------------|---------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | [mm]    |       |       |                                                                                              |            |
| 強度クラス 10.9 |         |       |       |                                                                                              |            |
| M10        | 125     | 13    | 75    | 61                                                                                           | 23040.0103 |

## 応用例



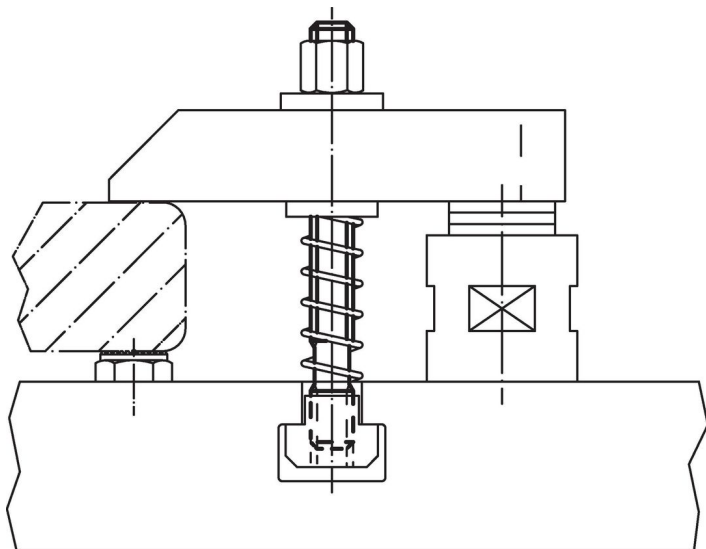

#### 法令(コンプライアンス)

##### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

##### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

##### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。